


Artikelnummer: 2016-7114
Produktbeschreibung: 1-Leiter-N-Trennklemme; N-Einspeiseklemme; Mitten- /
 Seitliche Beschriftung; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE
 CLAMP®S-Anschluss

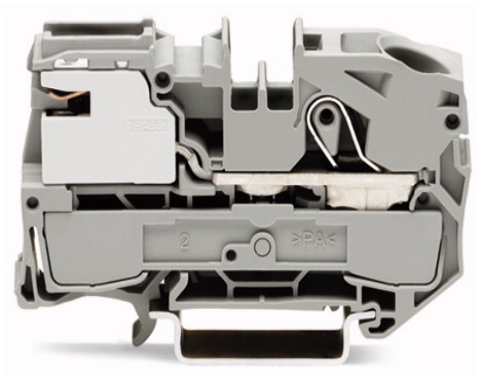

Verpackungseinheit 25 Stück

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN) |
| Querschnitt von [mm ²] | 0,5 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 16 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 20 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 4 AWG |
| Anschluss technik | CAGE CLAMP®S |
| Querschnitt von [mm ²] | 0,5 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 25 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 20 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 4 AWG |
| Leiterart | f |
| Anschluss technik | CAGE CLAMP®S |
| Bemessungsspannung EN | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennstrom | 76 A |
| Gewicht | 25,144 g |
| Farbe | blau |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 1 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 38 mm |



| | |
|-------------------------|----------|
| Breite [mm] | 12 mm |
| Breite [inch] | 0,472 in |
| Tiefe [mm] | 69 mm |
| Tiefe [inch] | 2,717 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 18 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 20 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,75 in |

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten