


Artikelnummer: 282-698/281-429
 Produktbeschreibung: 2-Leiter-Sicherungsklemme für KFZ-Sicherungen; Mittenbeschriftung; mit Prüfmöglichkeit; mit Defekt-Anzeige durch LED; TS 35; Frontverdrahtung

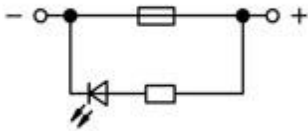

Verpackungseinheit 25 Stück

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Querschnitt von [mm ²] | 0,2 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 6 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 24 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 10 AWG |
| Anschlussart | CAGE CLAMP®-Anschluss |
| Spannung UL | 12 V |
| Spannung CSA | 24 V |
| Strom UL | 30 A |
| Strom CSA | 30 A |
| Bemessungsspannung EN | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennstrom | 25 A |
| Nennstrom | 30 A |
| Gewicht | 17,95 g |
| Farbe | grau |
| Verdrahtungsart | abgewinkelt |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 2 |
| Höhe [mm] | 33,5 mm |
| Höhe [inch] | 1,32 in |
| Breite [mm] | 8 mm |
| Breite [inch] | 0,315 in |
| Tiefe [mm] | 85 mm |
| Tiefe [inch] | 3,35 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 12 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 13 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,49 in |