


**Artikelnummer:** 285-150  
**Produktbeschreibung:** 2-Leiter-Durchgangsklemme; Seitliche Beschriftung; nur auf TS  
 35 \* 15; 2,3 mm dick; Seitliche Verdrahtung; Power CLAMP-  
 Anschluss; horizontale Bauform

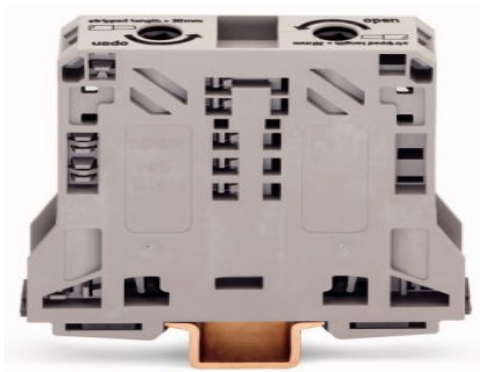

Verpackungseinheit 5 Stück

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ] | 10 mm <sup>2</sup>    |
| Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ] | 50 mm <sup>2</sup>    |
| Querschnitt von [AWG]              | 8 AWG                 |
| Querschnitt bis [AWG]              | 1 AWG                 |
| Anschlusstechnik                   | POWER CAGE CLAMP      |
| Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ] | 10 mm <sup>2</sup>    |
| Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ] | 70 mm <sup>2</sup>    |
| Querschnitt von [AWG]              | 8 AWG                 |
| Querschnitt bis [AWG]              | 2/0 AWG               |
| Leiterart                          | f                     |
| Anschlusstechnik                   | POWER CAGE CLAMP      |
| Bemessungsspannung EN              | 1000 V                |
| Bemessungsstoßspannung             | 8 kV                  |
| Verschmutzungsgrad                 | 3                     |
| Nennstrom                          | 150 A                 |
| Gewicht                            | 157,22 g              |
| Farbe                              | grau                  |
| Verdrahtungsart                    | Seitliche Verdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen    | 2                     |
| Gesamte Anzahl der Potenziale      | 1                     |
| Höhe [mm]                          | 87 mm                 |
| Höhe [inch]                        | 3,425 in              |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Breite [inch]           | 0,787 in |
| Tiefe [mm]              | 94 mm    |
| Tiefe [inch]            | 3,701 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 30 mm    |
| Abisolierlänge bis [mm] | 30 mm    |
| Abisolierlänge [inch]   | 1,18 in  |



| Artikel Nr. | Zulassungs-<br>stelle | Zulassungs Nr. | Spannung<br>[V] | Strom [A] | Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ] |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 285-150     | UR                    | E45172         | 600             | 150       | 8-2/0                           |

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten