


**Artikelnummer:** 236-403  
**Produktbeschreibung:** Klemmenleiste für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol; 3-polig; Rastermaß 5/5,08 mm / 0,2 in; Front- / Seitliche Verdrahtung; CAGE CLAMP®-Anschluss

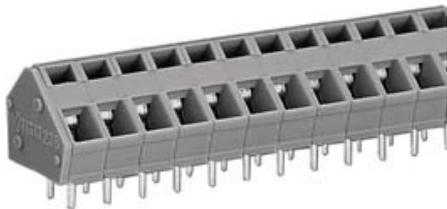

Verpackungseinheit 280 4\*70 Stück

Rastermaß von [mm]	5 mm
Rastermaß bis [mm]	5,08 mm
Rastermaß von [inch]	0,197 in
Rastermaß bis [inch]	0,2 in
Polzahl	3
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	15 A
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	16 A
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	16 A



Farbe	grau
Verdrahtungsart	Front-/Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	13 mm
Höhe [inch]	0,512 in
Breite [mm]	17,3 mm
Breite [inch]	0,681 in
Tiefe [mm]	14 mm
Tiefe [inch]	0,551 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten