
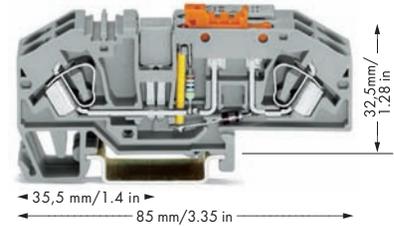
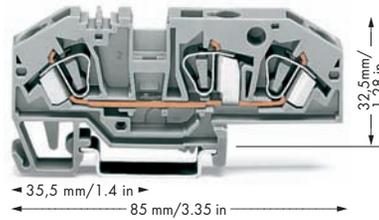


# Trenn- und Erdleiter-Trennklemmen 6 mm<sup>2</sup>/30 A sowie konturengleiche Durchgangsklemmen Serie 282

<b>0,2 - 6 mm<sup>2</sup></b> 400 V/6 kV/3 ① I <sub>N</sub> 30 A Klemmenbreite 8 mm / 0.315 in  12 - 13 mm / 0.49 in ②	<b>AWG 24 - 10</b> 600 V, 30 A ① 300 V, 36 A ②	<b>0,2 - 6 mm<sup>2</sup></b> 800 V/8 kV/3 ① I <sub>N</sub> 41 A Klemmenbreite 8 mm / 0.315 in  12 - 13 mm / 0.49 in ②	<b>AWG 24 - 10</b> 600 V, 30 A ① 600 V, 40 A ②	<b>0,2 - 6 mm<sup>2</sup></b>   <b>AWG 24 - 10</b> Klemmenbreite 16 mm / 0.63 in  12 - 13 mm / 0.49 in ②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

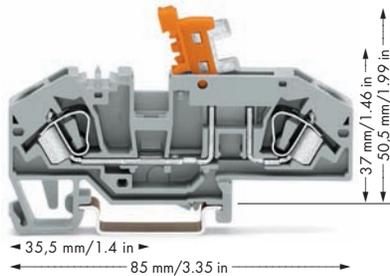

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
<b>2-Leiter-Trennklemme,</b> mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange		<b>3-Leiter-Durchgangsklemme,</b> mit Prüfmöglichkeit, konturengleich zu Trennklemmen		<b>Erdleiter-Trennklemme,</b> mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange, grau	
● grau	<b>282-697</b> 25	● grau	<b>282-699</b> 25	● AC/DC 24 V	<b>282-640</b> 12
● blau	<b>282-695</b> 25	● blau	<b>282-694</b> 25	● AC/DC 48 V	<b>282-641</b> 12
<b>Weitere Klemmen gleicher Bauform</b> Durchgang <b>282-699</b> Seite 218		<b>Weitere Klemmen gleicher Bauform</b> Trenn <b>282-697</b> Seite 218 Erdleiter-Trenn <b>282-640</b> Seite 218 Sicherung <b>282-696</b> Seite 220		<b>Weitere Klemmen gleicher Bauform</b> Durchgang <b>282-699</b> Seite 218	
<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>		<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>			
<b>Querbrücker, isoliert,</b> I <sub>N</sub> 41 A grau <b>282-402</b> 100 (4x25)		<b>Querbrücker, isoliert,</b> I <sub>N</sub> 41 A grau <b>282-402</b> 100 (4x25)			
<b>Doppelteilungsquerbrücker, isoliert,</b> I <sub>N</sub> 41 A grau <b>282-409</b> 100 (4x25)		<b>Doppelteilungsquerbrücker, isoliert,</b> I <sub>N</sub> 41 A grau <b>282-409</b> 100 (4x25)			
<b>Prüfadapter, 8,3 mm breit,</b> passend für Klemmen 1,5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> , für Prüfstecker Ø 4 mm grau <b>209-170</b> 50 (2x25)		<b>Prüfadapter, 8,3 mm breit,</b> passend für Klemmen 1,5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> , für Prüfstecker Ø 4 mm grau <b>209-170</b> 50 (2x25)			
<b>Zubehör</b> passendes Beschriftungssystem WMB (siehe Kapitel 13)					
<b>Abschlussplatte, 2 mm dick</b> orange <b>282-333</b> 100 (4x25) grau <b>282-334</b> 100 (4x25)					
<b>Warnabdeckung,</b> mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb <b>282-405</b> 100 (4x25)					
<b>Schraubenlose Endklammer,</b> für TS 35, 6 mm breit grau <b>249-116</b> 100 (4x25)					
<b>Schraubenlose Endklammer,</b> für TS 35, 10 mm breit grau <b>249-117</b> 50 (2x25)					