 
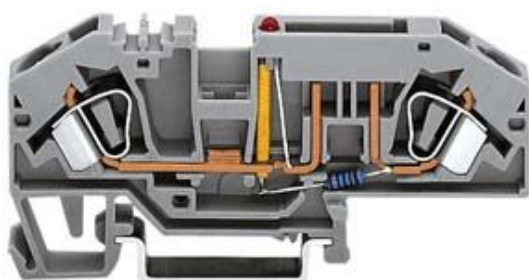

Bestellnummer: 282-698/281-434
Produktbeschreibung: 2-Leiter-Sicherungsklemme für KFZ-Sicherungen 24 V mit Prüfmöglichkeit mit Defektanzeige durch LED



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Verpackungseinheit 25 Stück

Produktgruppe	1 (REIHENKLEMMEN)
Stromaufnahme LED	4,8 mA
Querschnitt [mm ²]	0,2 - 6 mm ²
Querschnitt [AWG]	24 - 10 AWG
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	25 A
Nennstrom	30 A
Gewicht	18,14 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	abgewinkelt
Anzahl der Klemmstellen	2
Anzahl der Potenziale	2
Höhe [mm]	33,5 mm
Höhe [inch]	1,32 in
Breite [mm]	8 mm
Breite [inch]	0,315 in
Tiefe [mm]	85 mm

Tiefe [inch]

3,35 in

Abisolierlänge von [mm]

12 mm



Abisolierlänge bis [mm]

13 mm

Abisolierlänge [inch]

0,49 in

Sicherheitshinweis 1

Nennspannung und Nennstrom werden durch die Leuchtanzeige bzw. Sicherung bestimmt.

Montageart

TS 35

Sicherheitshinweis 2

Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten.



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
282-698/281-434	UR	E45172	24	30	24-10

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten