
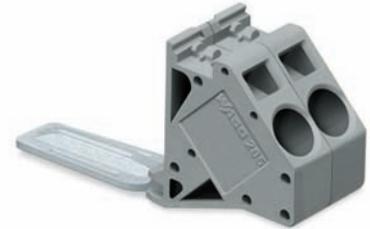
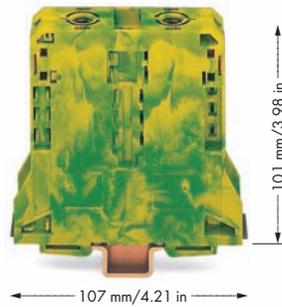


Hochstrom-Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 95 mm² Serie 285

25 - 95 mm² 1000 V/8 kV/3 ② I _N 232 A Klemmenbreite 25 mm / 0.98 in  35 mm / 1.38 in ③	AWG 4 - 4/0 600 V, 200 A ④ 600 V, 210 A ⑤	25 - 95 mm² AWG 2 - 000 Klemmenbreite 25 mm / 0.98 in  35 mm / 1.38 in ③	0,2 - 10 mm² ① AWG 24 - 8 1000 V/8 kV/3 ② I _N 57 A Modulbreite 20 mm / 0.787 in  12 - 13 mm / 0.49 in ③
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

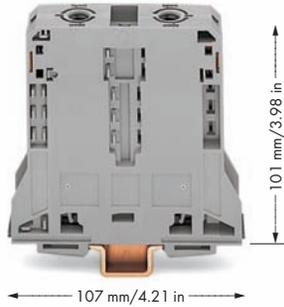

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme, nur auf TS 35 x 15; 2,3 mm dick ● grau 285-195 5 ● blau 285-194 5 ● lichtgrau ⑤ 285-995 ④ 5		2-Leiter-Schutzleiterklemme, nur auf TS 35 x 15; 2,3 mm dick, Kupfer ● grün-gelb 285-197 5 ● grün-gelb ⑤ 285-197/999-950 ④ 5		Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 95 mm ² ● grau 285-407 5	
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch	
Querbrücker, isoliert, I _N 232 A für 1 Brücker, I _N 192 A für 2 - 4 Brücker grau 285-495 25		Querbrücker, isoliert, I _N 232 A für 1 Brücker, I _N 192 A für 2 - 4 Brücker grau 285-495 25		Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb 284-415 50 (2x25)	
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil gelb 285-170 50 (2x25)		Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil gelb 285-170 50 (2x25)		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm unbedruckt 793-501 5	
Fingerschutzabdeckung, dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze gelb 285-169 25		Fingerschutzabdeckung, dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze gelb 285-169 25		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5	
Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft 285-172 1		Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft 285-172 1			
Drehstromset, mit Hochstromklemmen 95 mm ² 285-199 1		Drehstromset, mit Hochstromklemmen 95 mm ² 285-199 1			
WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm unbedruckt 793-501 5		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm unbedruckt 793-501 5			
WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5			
Stahltragschiene, entsprechend EN 60715, 35 x 15 mm, 2,3 mm dick, 2 m lang ungelocht 210-118 10		Kupfertragschiene, entsprechend EN 60715, 35 x 15 mm, 2,3 mm dick, 2 m lang ungelocht 210-198 10			
Kupfertragschiene, entsprechend EN 60715, 35 x 15 mm, 2,3 mm dick, 2 m lang ungelocht 210-198 10					
Beschriftungsadapter, für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm ² , 5 mm breit grau 285-442 25					

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.