
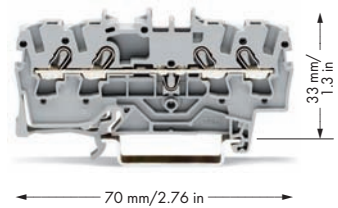
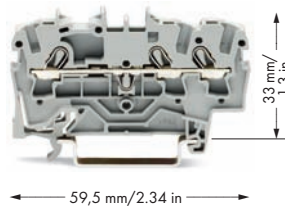


Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter- und Ex-Klemmen 2,5 (4) mm² Serie 2002

0,25 - 2,5 (4) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 24 A (32 A) Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ③	AWG 22 - 12 600 V, 20 A ④ 600 V, 20 A ⑤	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 24 A (32 A) Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ③	AWG 22 - 12 600 V, 20 A ④ 600 V, 20 A ⑤	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 24 A (32 A) Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ③	AWG 22 - 12 600 V, 20 A ④ 600 V, 20 A ⑤
---	---	---	---	---	---

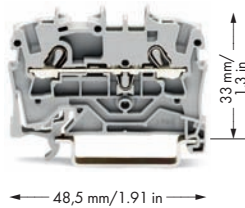

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme		3-Leiter-Durchgangsklemme		4-Leiter-Durchgangsklemme	
grau ⑤	2002-1201 ⑤ 100	grau ⑤	2002-1301 ⑤ 100	grau ⑤	2002-1401 ⑤ 100
blau ⑤	2002-1204 ④ ⑤ 100	blau ⑤	2002-1304 ④ ⑤ 100	blau ⑤	2002-1404 ④ ⑤ 100
orange ⑤	2002-1202 ⑤ 100	orange ⑤	2002-1302 ⑤ 100	orange ⑤	2002-1402 ⑤ 100
rot ⑤	2002-1203 ⑤ 100	rot ⑤	2002-1303 ⑤ 100	rot ⑤	2002-1403 ⑤ 100
schwarz ⑤	2002-1205 ⑤ 100	schwarz ⑤	2002-1305 ⑤ 100	schwarz ⑤	2002-1405 ⑤ 100
gelb ⑤	2002-1206 ⑤ 100	gelb ⑤	2002-1306 ⑤ 100	gelb ⑤	2002-1406 ⑤ 100
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme		4-Leiter-Schutzleiterklemme	
grün-gelb ⑤	2002-1207 ⑤ 100	grün-gelb ⑤	2002-1307 ⑤ 100	grün-gelb ⑤	2002-1407 ⑤ 100
Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform	
Dioden	2002-1211/1000-411 Seite 118	Dioden	2002-1311/1000-411 Seite 118	Dioden	2002-1411/1000-411 Seite 118
		LED	2002-1321/1000-434 Seite 118	LED	2002-1421/1000-434 Seite 118
				Doppeldurchgang	2002-1441 Seite 59
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch	
Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick	
orange	2002-1292 100 (4x25)	orange	2002-1392 100 (4x25)	orange	2002-1492 100 (4x25)
grau	2002-1291 100 (4x25)	grau	2002-1391 100 (4x25)	grau	2002-1491 100 (4x25)
Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick	
orange	2002-1294 100 (4x25)	orange	2002-1394 100 (4x25)	orange	2002-1494 100 (4x25)
grau	2002-1293 100 (4x25)	grau	2002-1393 100 (4x25)	grau	2002-1493 100 (4x25)
Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick		Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick		Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick	
90 mm	209-190 50 (2x25)	120 mm	209-191 50 (2x25)	120 mm	209-191 50 (2x25)
120 mm	209-191 50 (2x25)				
Zubehör, Serie 2002					
passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline (siehe Kapitel 13)					
Isolierungsstopp,		Kammbrücker, isoliert,		Kammbrücker, isoliert,	
5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm ²		I _N 25 A, lichtgrau		I _N 25 A, lichtgrau	
lichtgrau	2002-171 200 (8x25)	2-fach	2002-402 200 (8x25)	1 - 3	2002-433 200 (8x25)
		3-fach	2002-403 200 (8x25)	1 - 4	2002-434 200 (8x25)
		4-fach	2002-404 200 (8x25)	1 - 5	2002-435 100 (4x25)
		5-fach	2002-405 100 (4x25)	1 - 6	2002-436 100 (4x25)
		6-fach	2002-406 100 (4x25)	1 - 7	2002-437 100 (4x25)
		7-fach	2002-407 100 (4x25)	1 - 8	2002-438 100 (4x25)
		8-fach	2002-408 100 (4x25)	1 - 9	2002-439 100 (4x25)
		9-fach	2002-409 100 (4x25)	1 - 10	2002-440 100 (4x25)
		10-fach	2002-410 100 (4x25)		
Isolierungsstopp,					
5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm ²					
dunkelgrau	2002-172 200 (8x25)				
Warnabdeckung,					
mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen					
gelb	2002-115 100 (4x25)				