


**Artikelnummer:** 2010-1204  
**Produktbeschreibung:** 2-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 51 A; für Ex i-Anwendungen geeignet; für TS 35; Frontverdrahtung

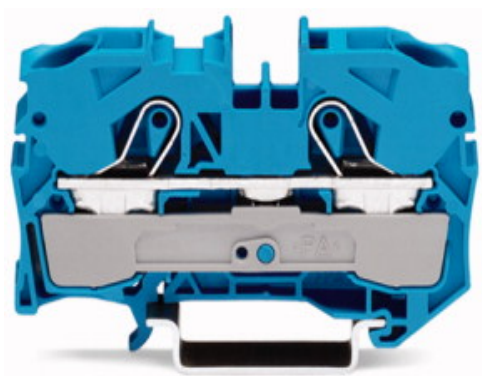

Verpackungseinheit 25 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	10 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	6 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	16 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	6 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	57 A
Gewicht	16,9 g
Farbe	blau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	37 mm



Breite [mm]	10 mm
Breite [inch]	0,394 in
Tiefe [mm]	68 mm
Tiefe [inch]	2,68 in
Abisolierlänge von [mm]	17 mm
Abisolierlänge bis [mm]	19 mm
Abisolierlänge [inch]	0,71 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
2010-1204	ABS	05-HG476175/1-PDA	800	57	0,5-16
2010-1204	AEX	E185892	550	65	20-6
2010-1204	CCA	NL6011	800	57	0,5-16
2010-1204	CSA	154112-1645436	600	65	20-6
2010-1204	GL	26187-05HH	800	57	0,5-10
2010-1204	IECEX	IECEXPTB06.0003U	550	51	0,5-16
2010-1204	KEMA	2095948.02	800	57	0,5-16
2010-1204	LR	91/20112(E5)	800	57	0,5-10
2010-1204	PRS	TE/1718/880590/08	800	57	0,5-16
2010-1204	PTB	PTB03Atex1070U	550	51	0,5-16
2010-1204	UR	E45172	600	65	20-6

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten