
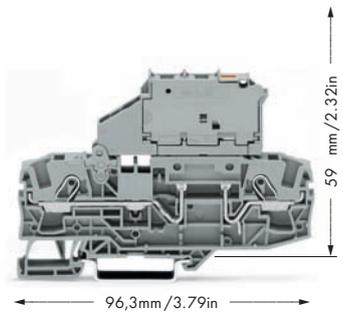


# Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter 6 (10) mm<sup>2</sup>, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20, 5 x 30, 1/4" x 1 1/4", Serie 2006

BAND 1

|  |  |
|--|--|
| <p>0,5 – 6 (10) mm<sup>2</sup><br/>800 V/8 kV/3<br/>10 A ①</p> <p>Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in<br/>13 – 15 mm / 0.55 in</p> | <p>AWG 20 – 8</p> <p>0,5 – 6 (10) mm<sup>2</sup><br/>800 V/8 kV/3<br/>10 A ①</p> <p>Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in<br/>13 – 15 mm / 0.55 in</p> |
|--|--|

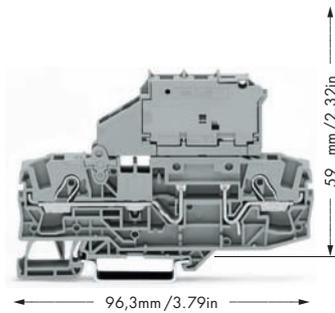

- ① Nennspannung und Nennstrom werden durch die Leuchtanzeige bzw. Sicherung bestimmt
- ② Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

| Beschreibung   | Bestell-Nr.   | VPE | Bestell-Nr.   | VPE |
|--|---|-----|---|-----|
| <b>Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter, für TS 35, für G-Sicherungseinsätze</b> | <b>2-Leiter-Sicherungsklemme mit Abschlussplatte, ohne Defekt-Anzeige</b> |     | <b>2-Leiter-Sicherungsklemmen mit Abschlussplatte, mit Defekt-Anzeige durch LED</b> |     |
| 5 x 20 mm (1,6 W)  | grau <b>2006-1611</b>   | 50  | grau 12 - 30 V ≈ ② <b>2006-1611/1000-541</b>  | 50  |
| 5 x 20 mm (1,6 W)  |   |     | grau 30 - 65 V ≈ ② <b>2006-1611/1000-542</b>  | 50  |
| 5 x 20 mm (1,6 W)  |   |     | grau 110 - 250 V ≈ ② <b>2006-1611/1000-836</b>                                      | 50  |
| 5 x 30 mm (1,6 W)  | grau <b>2006-1621</b>   | 50  | grau 12 - 30 V ≈ ② <b>2006-1621/1000-541</b>  | 50  |
| 5 x 30 mm (1,6 W)  |   |     | grau 30 - 65 V ≈ ② <b>2006-1621/1000-542</b>  | 50  |
| 5 x 30 mm (1,6 W)  |   |     | grau 110 - 250 V ≈ ② <b>2006-1621/1000-836</b>                                      | 50  |
| 1/4 x 1 1/4 (1,6 W)  | grau <b>2006-1631</b>   | 50  | grau 12 - 30 V ≈ ② <b>2006-1631/1000-541</b>  | 50  |
| 1/4 x 1 1/4 (1,6 W)  |   |     | grau 30 - 65 V ≈ ② <b>2006-1631/1000-542</b>  | 50  |
| 1/4 x 1 1/4 (1,6 W)  |   |     | grau 110 - 250 V ≈ ② <b>2006-1631/1000-836</b>                                      | 50  |

**Zubehör artikelspezifisch**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick</b></p> <p>orange <b>2006-992</b> 100 (4x25)</p> <p>grau <b>2006-991</b> 100 (4x25)</p> | <p><b>Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick</b></p> <p>orange <b>2006-992</b> 100 (4x25)</p> <p>grau <b>2006-991</b> 100 (4x25)</p> |
|  | <p><b>Abschlussplatte, 1 mm dick</b></p> <p>orange <b>2006-1692</b> 100 (4x25)</p> <p>grau <b>2006-1691</b> 100 (4x25)</p>               | <p><b>Abschlussplatte, 1 mm dick</b></p> <p>orange <b>2006-1692</b> 100 (4x25)</p> <p>grau <b>2006-1691</b> 100 (4x25)</p>               |

**Zubehör**

passendes Beschriftungssystem **WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline** (siehe Gesamtkatalog W4 Band 1, Kapitel 14)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen</b></p> <p>gelb <b>2006-115</b> 100 (4 x 25)<br/>vereinzelt zu verwenden</p>  | <p><b>Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen</b></p> <p>gelb <b>2006-115</b> 100 (4 x 25)<br/>vereinzelt zu verwenden</p>  |
|  | <p><b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b></p> <p>2-fach <b>2006-402</b> 200 (8 x 25)</p> <p>3-fach <b>2006-403</b> 200 (8 x 25)</p> <p>4-fach <b>2006-404</b> 200 (8 x 25)</p> <p>5-fach <b>2006-405</b> 100 (4 x 25)</p> | <p><b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b></p> <p>2-fach <b>2006-402</b> 200 (8 x 25)</p> <p>3-fach <b>2006-403</b> 200 (8 x 25)</p> <p>4-fach <b>2006-404</b> 200 (8 x 25)</p> <p>5-fach <b>2006-405</b> 100 (4 x 25)</p> |
|  | <p><b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b></p> <p>1 - 3 <b>2006-433</b> 200 (8 x 25)</p> <p>1 - 4 <b>2006-434</b> 200 (8 x 25)</p> <p>1 - 5 <b>2006-435</b> 100 (4 x 25)</p>   | <p><b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b></p> <p>1 - 3 <b>2006-433</b> 200 (8 x 25)</p> <p>1 - 4 <b>2006-434</b> 200 (8 x 25)</p> <p>1 - 5 <b>2006-435</b> 100 (4 x 25)</p>   |
|  | <p><b>Prüfstecker, mit 500 mm Leitung, 2 mm Ø</b></p> <p>rot <b>210-136</b> 50 (5 x 10)</p>  | <p><b>Prüfstecker, mit 500 mm Leitung, 2 mm Ø</b></p> <p>rot <b>210-136</b> 50 (5 x 10)</p>  |
|  | <p><b>Sternbrücker, isoliert</b></p> <p>1-3-5 <b>2006-405/011-000</b><br/>50 (5 x 10)</p>  | <p><b>Sternbrücker, isoliert</b></p> <p>1-3-5 <b>2006-405/011-000</b><br/>50 (5 x 10)</p>  |