


Stecker

SLS 200

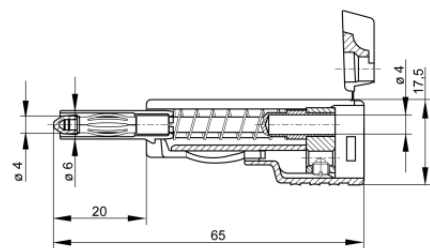

Produkt	SLS 200
Beschreibung	Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen bis 2,5mm², mit Weitersteckmöglichkeit (4 mm Buchse) Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm. *Für diesen Typ gilt 150 VDC, CAT II; nach IEC / EN 61010-031 Punkt 6.4.2; zulässig für Geräte, die mit Anschlüssen ausgestattet sind, die keine vollumhüllten Steckverbinder aufnehmen können.
Betriebsanleitung	BA412
Artikel-Nr. / *Farbe	9321531xx 00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	30 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
---	----

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022