


Stecker

BSB 20 K

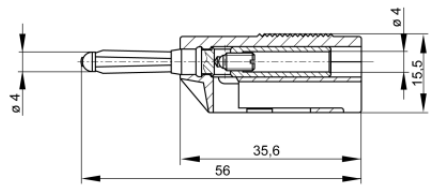

Produkt	BSB 20 K
Beschreibung	Büschelstecker mit Leitungseinführung, 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm ² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA411
Artikel-Nr. / *Farbe	9307291xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	30 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System