


Datenblatt für MST 3
 Artikelnummer: 973509100

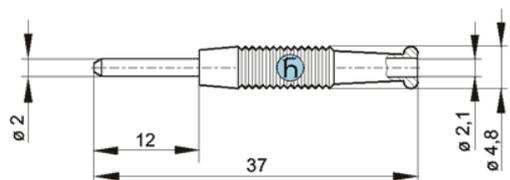

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 973 509-100 |
| Beschreibung: | Miniatur-Stecker - Durchmesser 2 mm, Stift Messing vernickelt mit Lötanschluss. Biegsame, trittfeste Isolierhülse. Zur Konfektionierung von Anschlussleitungen mit max. 1,9 mm Außendurchmesser. |
| Typ: | MST 3 schwarz/black |
| System: | 2 mm System |
| Bestellnummer: | 973 509-100 |
| Farbe: |  |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 2 mm |
| Kontaktart: | ungefederter Stift |
| Anschlussart: | löten |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 6 A |
| Durchgangswiderstand: | 6 mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktflächenmaterial: | vernickelt |
| Gehäusematerial: | PVC-P |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +60 °C |
| Zeichnung | |
| |  |