
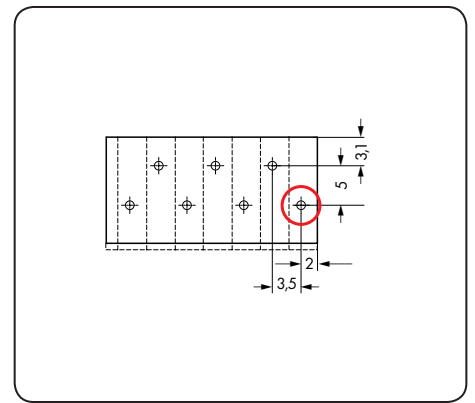
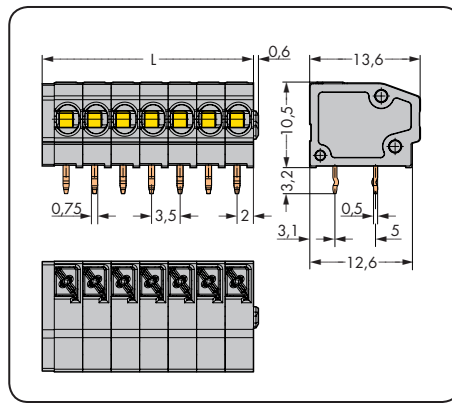


mit Prüföffnungen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in		Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in	
0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>	AWG 24 - 16	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>	AWG 24 - 16
320 V/4 kV/2 17,5 A	300 V/10 A	320 V/4 kV/2 17,5 A	300 V/10 A

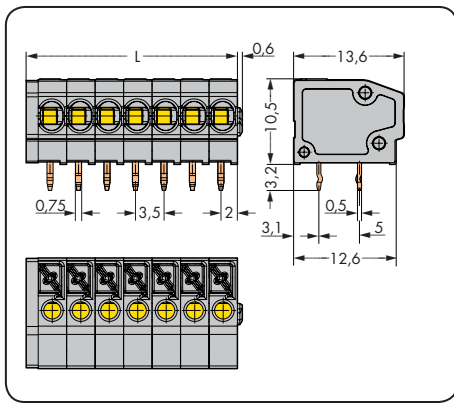

L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm

○ erster Lötstift vorne rechts

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern und Prüföffnungen für Prüfstecker 2 mm Ø, grau			Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern, grau		
2	805-102	600 (4 x 150)	2	805-302	600 (4 x 150)
3	805-103	420 (4 x 105)	3	805-303	420 (4 x 105)
4	805-104	300 (4 x 75)	4	805-304	300 (4 x 75)
5	805-105	260 (4 x 65)	5	805-305	260 (4 x 65)
6	805-106	220 (4 x 55)	6	805-306	220 (4 x 55)
7	805-107	180 (4 x 45)	7	805-307	180 (4 x 45)
8	805-108	160 (4 x 40)	8	805-308	160 (4 x 40)
9	805-109	140 (4 x 35)	9	805-309	140 (4 x 35)
10	805-110	120 (4 x 30)	10	805-310	120 (4 x 30)
11	805-111	100 (4 x 25)	11	805-311	100 (4 x 25)
12	805-112	100 (4 x 25)	12	805-312	100 (4 x 25)
13	805-113	100 (4 x 25)	13	805-313	100 (4 x 25)
14	805-114	100 (4 x 25)	14	805-314	100 (4 x 25)
15	805-115	80 (4 x 20)	15	805-315	80 (4 x 20)
16	805-116	80 (4 x 20)	16	805-316	80 (4 x 20)
17	805-117	80 (4 x 20)	17	805-317	80 (4 x 20)
18	805-118	60 (4 x 15)	18	805-318	60 (4 x 15)
19	805-119	60 (4 x 15)	19	805-319	60 (4 x 15)
20	805-120	60 (4 x 15)	20	805-320	60 (4 x 15)
21	805-121	60 (4 x 15)	21	805-321	60 (4 x 15)
22	805-122	60 (4 x 15)	22	805-322	60 (4 x 15)
23	805-123	60 (4 x 15)	23	805-323	60 (4 x 15)
24	805-124	40 (4 x 10)	24	805-324	40 (4 x 10)

Zusatz-Bestellnr. für Klemmenleisten in Farben

● blau	.../000-006	Bestellnr.-Beispiel:
● orange	.../000-012	Klemmenleiste, Rastermaß 3,5 mm, 6-polig, blau: 805-106/000-006