


Artikelnummer: 805-104
Produktbeschreibung: Klemmenleiste für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol versetzt; 4-polig;
 Rastermaß 3,5 mm / 0,138 in; mit Betätigungsdrücker; mit
 Prüföffnung für Prüfstecker bis 2 mm Ø

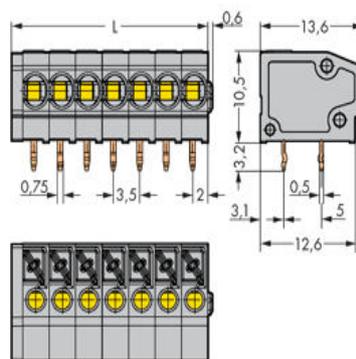

Verpackungseinheit 1 Stück

Rastermaß von [mm]	3,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,137 in
Polzahl	4
Querschnitt von [mm ²]	0,2 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	1,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	10 A
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	4
Höhe [mm]	10,5 mm
Höhe [inch]	0,413 in
Breite [mm]	15,5 mm
Breite [inch]	0,61 in
Tiefe [mm]	13,6 mm
Tiefe [inch]	0,535 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	10 mm
Abisolierlänge [inch]	0,37 in