


**Artikelnummer:** 805-105  
**Produktbeschreibung:** Klemmenleiste für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol versetzt; 5-polig;  
 Rastermaß 3,5 mm / 0,138 in; mit Betätigungsdrücker; mit Prüföffnung für Prüfstecker bis 2 mm Ø

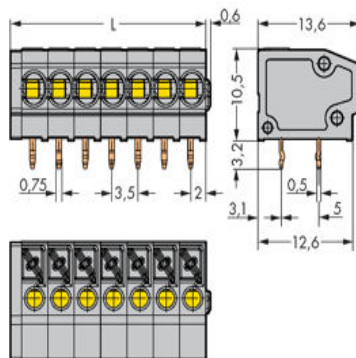

Verpackungseinheit 1 Stück

Rastermaß von [mm]	3,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,137 in
Polzahl	5
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,2 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	10 A
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potenziale	5
Höhe [mm]	10,5 mm
Höhe [inch]	0,413 in
Breite [mm]	19 mm
Breite [inch]	0,748 in
Tiefe [mm]	13,6 mm
Tiefe [inch]	0,535 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	10 mm
Abisolierlänge [inch]	0,37 in