


| | | |
|--|--|--|
| | <p>Ø 0,8 mm 50 V/0,8 kV/3 I_N 3 A</p> <p> 9 mm / 0.35 in</p> <p>① Zulassungen</p> | <p>Ø 0,8 mm 50 V/0,8 kV/3 I_N 3 A</p> <p> 9 mm / 0.35 in</p> <p>① Zulassungen</p> |
|--|--|--|

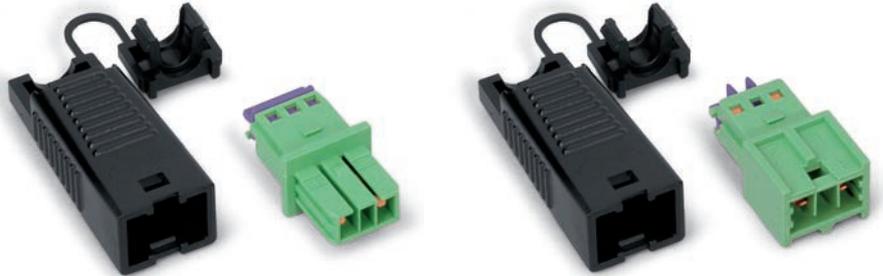

| Beschreibung | Farbe | Bestellnr. | VPE | Farbe | Bestellnr. | VPE |
|--|---|------------|-----|--|------------|-----|
| Steckverbinder, 2-polig, mit Federanschluss | Buchse mit Zugentlastungsgehäuse, Leitungsdurchmesser 5 - 7 mm ② | | | Stecker mit Zugentlastungsgehäuse, Leitungsdurchmesser 5 - 7 mm ② | | |
| | ● grün | 893-1002 | 50 | ● grün | 893-1012 | 50 |
| | mit spezieller Kodierung | | | mit spezieller Kodierung | | |
| | ○ lichtgrau | 893-1022 | 50 | ○ lichtgrau | 893-1032 | 50 |
| Info | Abmessungen | | | | | |

① Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.

② 2Y(ST)2x(2x0,8)

- grün Kodierung E (1+ 2-)
- lichtgrau Kodierung F (1+ 2-)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast auf Anfrage!

