 



Bananenstecker (nur für Schutzkleinspannung)


0,08 - 2,5 mm² | AWG 28 - 14
 42 V
 I_N 20 A
 für Buchsendurchmesser 4 mm
 9 - 11 mm / 0.39 in




Bestellnr.	VPE
Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4 mm, farbig sortiert, je 10 x - orange, weiß, schwarz, blau, gelb	
215-111	50
Bananenstecker einzeln	
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm orange	
215-211	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm rot	
215-212	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm schwarz	
215-311	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm grün	
215-411	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm gelb	
215-511	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm weiß	
215-611	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm blau	
215-711	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm grau	
215-811	50
Bananenstecker,  für Buchsendurchmesser 4 mm grün-gelb	
215-911	50

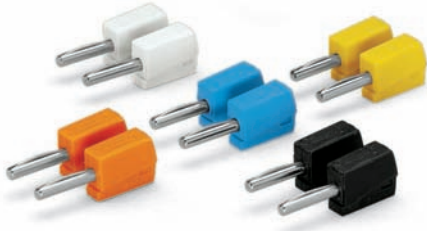

Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.

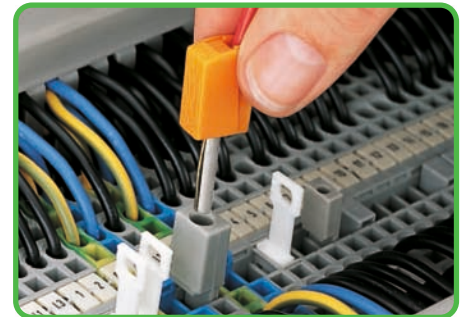

Bananenstecker als Prüfstecker. Hier über den Prüfadapter 209-170

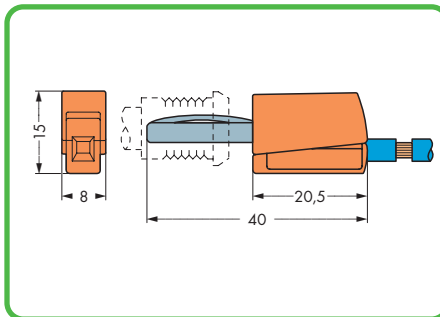

Abmessungen in mm