
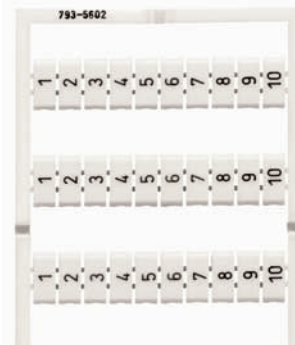


WAGO-Multibeschriftungssystem WMB für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 – 4,2 mm und ab 5 mm

Aufdruck senkrecht
Fortlaufende Ziffern je Streifen
10 Streifen à 10 Schilder pro Karte
für Klemmenbreiten
5 – 17,5 mm und
5 – 5,2 mm und 4 – 4,2 mm und 3,5 mm

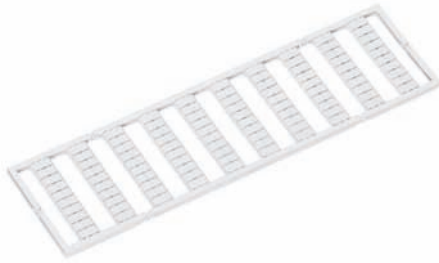

- ① Zusammenhängend aufrastbar auf Klemmen der Serien 270, 280, 780, 869, 870, 880
Vereinzelung bei Klemmen der Serien 281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2022, 2004, 2006, 2010, 2016
- ② Zusammenhängend aufrastbar auf Klemmen der Serien 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002 und 2022
Vereinzelung bei Klemmen größerer Teilungsbreite als 5 / 5,2 mm
- ③ Zusammenhängend aufrastbar auf Klemmen der Serien 279 und 2001
- ④ Zusammenhängend aufrastbar auf Klemmen der Serie 2000

Aufdruck	Schildchenbreite 5 mm ①	Schildchenbreite 5 – 5,2 mm ②	Schildchenbreite 4 – 4,2 mm ③	Schildchenbreite 3,5 mm ④
1 ... 10 (10x)	793-602	793-5602	793-4602	auf Anfrage
11 ... 20 (10x)	793-603	793-5603	793-4603	
21 ... 30 (10x)	793-604	793-5604	793-4604	
31 ... 40 (10x)	793-605	793-5605	793-4605	
41 ... 50 (10x)	793-606	793-5606	793-4606	
51 ... 60 (10x)	794-601	794-5601	794-4601	
61 ... 70 (10x)	794-602	794-5602	794-4602	
71 ... 80 (10x)	794-603	794-5603	794-4603	
81 ... 90 (10x)	794-604	794-5604	794-4604	
91 ... 100 (10x)	794-605	794-5605	794-4605	
1 ... 50 (2x)	793-666	793-5666	793-4666	
51 ... 100 (2x)	793-607	793-5607	793-4607	
101 ... 150 (2x)	793-608	793-5608	793-4608	
151 ... 200 (2x)	793-609	793-5609	793-4609	
201 ... 300 (1x)	793-610	793-5610	793-4610	
301 ... 400 (1x)	793-611	793-5611	793-4611	
401 ... 500 (1x)	793-612	793-5612	793-4612	
501 ... 600 (1x)	793-613	793-5613	793-4613	
601 ... 700 (1x)	793-614	793-5614	793-4614	
701 ... 800 (1x)	793-615	793-5615	793-4615	
801 ... 900 (1x)	793-616	793-5616	793-4616	
901 ... 1000 (1x)	793-617	793-5617	793-4617	
1001 ... 1100 (1x)	793-688	793-5688	793-4688	
1101 ... 1200 (1x)	793-669	793-5669	793-4669	
1201 ... 1300 (1x)	793-670	793-5670	793-4670	
1301 ... 1400 (1x)	793-671	793-5671	793-4671	
1401 ... 1500 (1x)	793-672	793-5672	793-4672	
1501 ... 1600 (1x)	793-901	793-5901	793-4901	
1601 ... 1700 (1x)	793-902	793-5902	793-4902	
1701 ... 1800 (1x)	793-903	793-5903	793-4903	
1801 ... 1900 (1x)	793-912	793-5912	793-4912	
1901 ... 2000 (1x)	793-913	793-5913	793-4913	
101, 101, 101, 102, ... ,130, 130, 130 (1x)	793-667	793-5667	793-4667	
131, 131, 131, 132, ... ,160, 160, 160 (1x)	793-668	793-5668	793-4668	
für Doppelstockklemmen				
1, 3, 5, ... , 99 und 2, 4, 6, ... , 100 (1x)	793-699	793-5699	793-4699	
101, 103, 105, ... , 149 und 102, 104, 106, ... , 150 (2x)	793-900	793-5900	793-4900	
für Dreistockklemmen				
1, 4, 7, ... , 88 und 2, 5, 8, ... 89 und 3, 6, 9, ... , 90 und 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, ; (1x)	794-657	794-5657	794-4657	
100, 103, 106, ... , 187 und 101, 104, 107, ... , 188 und 102, 105, 108, ... , 189 und 190, 193, 196, 191, 194, 197, 192, 195, 198, ; (1x)	794-658	794-5658	-	