

STL950/..G-5.0-H-GRÜN



Technische Daten

Anschlussquerschnitte	Isolierstoff
eindrähtig (starr) min -	Material PA 6.6
eindrähtig (starr) max	Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	Temperaturen
feindrähtig (flexibel) max	Einsatztemperatur -30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	Wellenlötverfahren
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	Löttemperatur, empfohlen 265 °C
	Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s
	Reflowprozess
	Löttemperatur, empfohlen -
	Peaklötdauer, empfohlen -
Maße	
Abisolierlänge	
Bohrlochdurchmesser 1.4 mm	
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung

Farben


	GRÜN, RAL6018
	SCHWARZ, RAL9011
	BASALTGRAU, RAL7012
	KIESELGRAU, RAL7032
	LICHTGRAU, RAL7035
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.0 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen				
AK950	AK955	AK4951	AK3950	AK1100

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

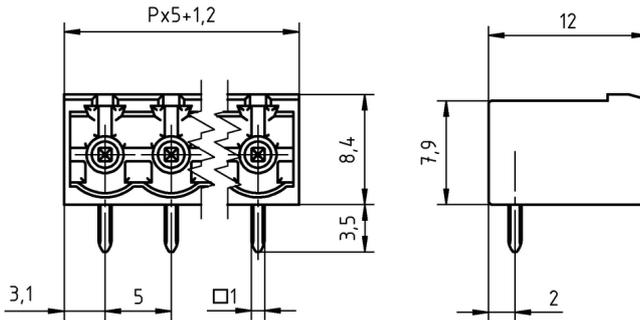

Bestelldaten (Rastermaß 5.0 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.20	STL950/2G-5.0-H-GRÜN	50950025001F	200
3	16.20	STL950/3G-5.0-H-GRÜN	50950035001F	200
4	21.20	STL950/4G-5.0-H-GRÜN	50950045001F	200
5	26.20	STL950/5G-5.0-H-GRÜN	50950055001E	100
6	31.20	STL950/6G-5.0-H-GRÜN	50950065001E	100
7	36.20	STL950/7G-5.0-H-GRÜN	50950075001E	100
8	41.20	STL950/8G-5.0-H-GRÜN	50950085001D	50
9	46.20	STL950/9G-5.0-H-GRÜN	50950095001D	50
10	51.20	STL950/10G-5.0-H-GRÜN	50950105001D	50
11	56.20	STL950/11G-5.0-H-GRÜN	50950115001D	50
12	61.20	STL950/12G-5.0-H-GRÜN	50950125001D	50
13	66.20	STL950/13G-5.0-H-GRÜN	50950135001D	50
14	71.20	STL950/14G-5.0-H-GRÜN	50950145001D	50
15	76.20	STL950/15G-5.0-H-GRÜN	50950155001D	50
16	81.20	STL950/16G-5.0-H-GRÜN	50950165001D	50
17	86.20	STL950/17G-5.0-H-GRÜN	50950175001D	50
18	91.20	STL950/18G-5.0-H-GRÜN	50950185001D	50
19	96.20	STL950/19G-5.0-H-GRÜN	50950195001D	50
20	101.20	STL950/20G-5.0-H-GRÜN	50950205001D	50
21	106.20	STL950/21G-5.0-H-GRÜN	50950215001D	50
22	111.20	STL950/22G-5.0-H-GRÜN	50950225001D	50
23	116.20	STL950/23G-5.0-H-GRÜN	50950235001D	50
24	121.20	STL950/24G-5.0-H-GRÜN	50950245001D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	50950000002

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.6 kV	1.6 kV	1.6 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3