

Steckzungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Tabs

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

4,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing
NS = Neusilber
ST = Stahl

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton
NS = maillechort
ST = acier

Material:

BZ = bronze
MS = brass
NS = german silver
ST = steel

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
ni = vernickelt (5)
sn = reinverzinkt (7)

Traitements de surface: Code

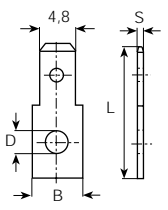
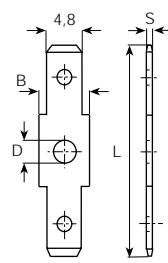
bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
ni = nickelé (5)
sn = étamage pur (7)

Surface-plating: Code

bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
ni = nickel-plated (5)
sn = pure tin-plated (7)

Bestellbeispiel
Exemple de commande:
Example of order:

3810.67
(3810 MS sn)

	øD mm	B mm	L mm	S mm	Werkstoff Matière Material	Stand- Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
	2.8	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3810.6()
	3.2	6.5	17.5	0.5	MS	1000	381405.6()
	3.2	6.5	17.5	0.8	MS	1000	381408.6()
	3.7	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3818.6()
	4.3	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3822.6()
	5.3	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3810H.6()
	2.8	6.5	23	0.8	MS	1000	3811D.6()
	2.8	6.5	28	0.8	MS	1000	3813.6()
	3.2	6.5	23	0.8	MS	1000	3814D.6()
	3.2	6.5	28	0.8	MS	1000	3817.6()
	3.2	6.5	28	0.8	ST	1000	3817.9()
	3.7	6.5	23	0.8	MS	1000	3818D.6()
	4.2	6.5	23	0.8	MS	1000	3821.6()
	4.2	6.5	28	0.8	MS	1000	3821R.6()