 
 









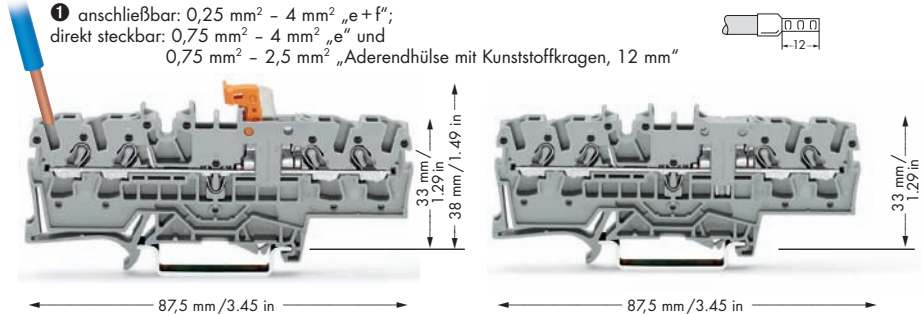

0,25 – 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 – 12 400 V/6 kV/3 I _N 16 A Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in  10 – 12 mm / 0.43 in	0,25 – 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 – 12 400 V/6 kV/3 I _N 16 A Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in  10 – 12 mm / 0.43 in
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------












Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE
4-Leiter-Trenn- und Messklemmen		4-Leiter Durchgangsklemmen, konturengleich mit Trennklemme	
grau	2002-1871 	grau	2002-1801 
blau	2002-1874 	blau	2002-1804 
orange	2002-1872 	orange	2002-1802 

Zubehör artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick  orange 2002-1892 100 (4 x 25) grau 2002-1891 100 (4 x 25)	Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick  orange 2002-1892 100 (4 x 25) grau 2002-1891 100 (4 x 25)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zubehör Serie 2002

passende Beschriftungssysteme **WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline** (siehe Gesamtkatalog W4 Band 1, Kapitel 14)

Isolierungs-Stopp, 5 Stück/Strang 200 Stränge  lichtgrau 2002-171 0,25-0,5 mm ² dunkelgr. 2002-172 0,75-1 mm ²	Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen  gelb 2002-115 100 (4 x 25)
Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 25 A  2-fach 2002-402 200 (8 x 25) 3-fach 2002-403 200 (8 x 25) 4-fach 2002-404 200 (8 x 25) 5-fach 2002-405 100 (4 x 25) : : 10-fach 2002-410 100 (4 x 25)	Schachtelbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 25 A  2-fach 2002-472 100 (4 x 25) 3-fach 2002-473 100 (4 x 25) 4-fach 2002-474 100 (4 x 25) 5-fach 2002-475 50 (2 x 25) : : 12-fach 2002-482 50 (2 x 25)
Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 25 A  1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) : : 1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)	Prüfadapter, für Prüfstecker 4 mm Ø  2009-174 100 (4 x 25)
Modulare TOPJOB®S Steckverbinder, anreihbar, für Brückererschlitze  1-polig 2002-511 100 (4 x 25)	Doppelstock-Beschriftungsträger, schwenkbar  2002-121 50 (2 x 25)
Blindmodul, anreihbar 2002-549 100 (4 x 25)	
Prüfstecker, mit 500 mm Leitung, 2 mm Ø  rot 210-136 50 (5 x 10)	