
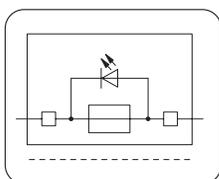


TOPJOB® Sicherungsstecker Serie 2004 auf Basisklemmen Serie 2002

Sicherungsstecker mit Lasche
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
250 V / I_N 6,3 A
Steckerbreite 6,1 mm / 0.24 in

Sicherungsstecker mit Lasche
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
250 V / I_N 6,3 A
Steckerbreite 6,1 mm / 0.24 in

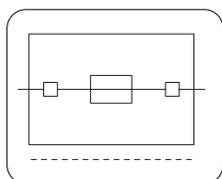

Bestellnr.	VPE
Sicherungsstecker mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Nennspannung und Nennstrom werden durch die Sicherung bestimmt. 6,1 mm breit	
● grau	2004-911 50

Bestellnr.	VPE
Sicherungsstecker mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Leuchtanzeige, AC/DC 12 - 30 V, Nennspannung und Nennstrom werden durch die Leuchtanzeige bzw. Sicherung bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA, 6,1 mm breit	
● grau	2004-911/1000-541 50
Sicherungsstecker mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Leuchtanzeige, AC/DC 30 - 65 V, Nennspannung und Nennstrom werden durch die Leuchtanzeige bzw. Sicherung bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA, 6,1 mm breit	
● grau	2004-911/1000-542 50
Sicherungsstecker mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, zusätzlich mit Leuchtanzeige, AC/DC 230 V, Nennspannung und Nennstrom werden durch die Leuchtanzeige bzw. Sicherung bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA, 6,1 mm breit	
● grau	2004-911/1000-836 50

Zubehör	
2-Leiter-Basisklemme, ①	0,25 - 2,5 (4) mm ² / AWG 22 - 12 Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in grau 2002-1661 50
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick	orange 2002-1692 100 (4x25) grau 2002-1691 100 (4x25)
4-Leiter-Basisklemme, ②	0,25 - 2,5 (4) mm ² / AWG 22 - 12 Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in grau 2002-1861 50
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick	orange 2002-1892 100 (4x25) grau 2002-1891 100 (4x25)
Endplatte für Sicherungsklemmen,	2 mm dick orange 2002-992 100 (4x25) grau 2002-991 100 (4x25)
Kurzschlussbrücke, 5 x 20 mm,	zur Verwendung des Sicherungssteckers als Trennstecker I _N 6,3 A 281-503 250 (10x25)
WMB-Multibeschriftungssystem,	10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5
WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt,	10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm gelb 793-5501/000-002 rot 793-5501/000-005 blau 793-5501/000-006 grau 793-5501/000-007 orange 793-5501/000-012 hellgrün 793-5501/000-017 grün 793-5501/000-023 violett 793-5501/000-024