


STLZ1550/..G-3.81-V-GRÜN

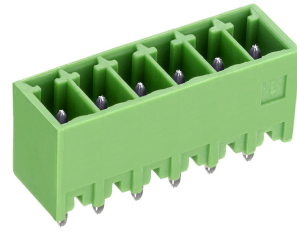

Technische Daten

Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min -	
eindrähtig (starr) max	
feindrähtig (flexibel) min	
feindrähtig (flexibel) max	
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	
Maße	
Abisolierlänge	
Bohrlochdurchmesser	1.2 mm
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung

Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Einsatztemperatur	-30 °C - 105 °C
Wellenlötverfahren	
Löttemperatur, empfohlen	265 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Reflowprozess	
Löttemperatur, empfohlen	-
Peaklötdauer, empfohlen	-

Farben


	GRÜN, RAL6018
	SCHWARZ, RAL9011
	BASALTGRAU, RAL7012
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 3.81 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen	3.81 mm
AKZ1550	AKZ4561 AKZ4551 AKZ1710 AKZ1700

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

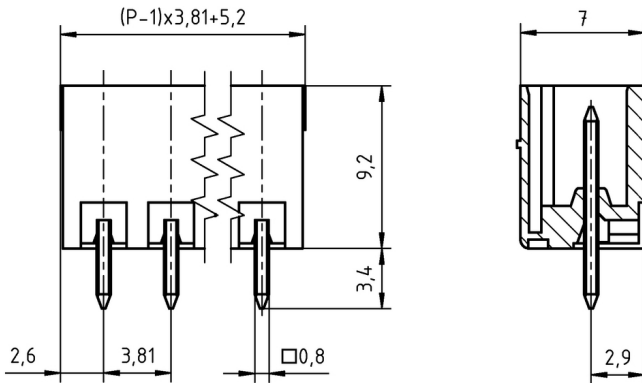

Bestelldaten (Rastermaß 3.81 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	9.01	STLZ1550/2G-3.81-V-GRÜN	51550025125F	200
3	12.82	STLZ1550/3G-3.81-V-GRÜN	51550035125F	200
4	16.63	STLZ1550/4G-3.81-V-GRÜN	51550045125F	200
5	20.44	STLZ1550/5G-3.81-V-GRÜN	51550055125F	200
6	24.25	STLZ1550/6G-3.81-V-GRÜN	51550065125E	100
7	28.06	STLZ1550/7G-3.81-V-GRÜN	51550075125E	100
8	31.87	STLZ1550/8G-3.81-V-GRÜN	51550085125D	50
9	35.68	STLZ1550/9G-3.81-V-GRÜN	51550095125D	50
10	39.49	STLZ1550/10G-3.81-V-GRÜN	51550105125D	50
11	43.30	STLZ1550/11G-3.81-V-GRÜN	51550115125D	50
12	47.11	STLZ1550/12G-3.81-V-GRÜN	51550125125D	50
13	50.92	STLZ1550/13G-3.81-V-GRÜN	51550135125D	50
14	54.73	STLZ1550/14G-3.81-V-GRÜN	51550145125D	50
15	58.54	STLZ1550/15G-3.81-V-GRÜN	51550155125D	50
16	62.35	STLZ1550/16G-3.81-V-GRÜN	51550165125D	50
17	66.16	STLZ1550/17G-3.81-V-GRÜN	51550175125D	50
18	69.97	STLZ1550/18G-3.81-V-GRÜN	51550185125D	50
19	73.78	STLZ1550/19G-3.81-V-GRÜN	51550195125D	50
20	77.59	STLZ1550/20G-3.81-V-GRÜN	51550205125D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT	50000000023

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	160 V
Nennstrom	8 A	-	8 A	10 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.6 kV	-	1.6 kV	2.5 kV
Verschmutzungsgrad				3