
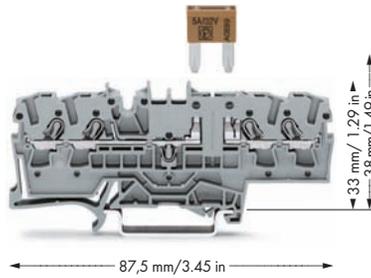


TOPJOB® Sicherungsklemmen 2,5 (4) mm² Serie 2002

0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 400 V/6 kV/3 ② I _N 10 A ③ Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ④	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 400 V/6 kV/3 ② I _N 10 A ③ Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ④
--	--

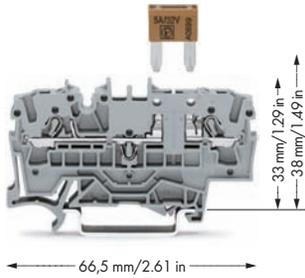

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Zubehör
2-Leiter-Sicherungsklemme, mit Prüfmöglichkeit, für Flachsicherungseinsätze nach DIN 72581-3f, ISO 8820-3 grau 2002-1681 50		4-Leiter-Sicherungsklemme, mit Prüfmöglichkeit, für Flachsicherungseinsätze nach DIN 72581-3f, ISO 8820-3 grau 2002-1881 50		Schachtelbrücker, ⑤ isoliert, I _N 25 A, lichtgrau 2-fach 2002-472 100 (4x25) 3-fach 2002-473 100 (4x25) 4-fach 2002-474 100 (4x25) 5-fach 2002-475 50 (2x25) 6-fach 2002-476 50 (2x25) 7-fach 2002-477 50 (2x25) 8-fach 2002-478 50 (2x25) 9-fach 2002-479 50 (2x25) 10-fach 2002-480 50 (2x25) 11-fach 2002-481 50 (2x25) 12-fach 2002-482 50 (2x25)
Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO-Lieferprogramm enthalten.		Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO-Lieferprogramm enthalten.		
Weitere Klemmen gleicher Bauform Durchgang 2002-1601 Seite 94		Weitere Klemmen gleicher Bauform Durchgang 2002-1801 Seite 96		Querbrücker für Endlosbrückung, isoliert, ⑤ I _N 25 A, lichtgrau 2-fach 2002-400 100 (4x25)
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2002-1692 100 (4x25) grau 2002-1691 100 (4x25)		Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick orange 2002-1892 100 (4x25) grau 2002-1891 100 (4x25)		Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder, ⑤ anreihbar, für Brückererschlitze grau 2002-511 100 (4x25)
Zubehör, Serie 2002 passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline (siehe Kapitel 13)		Kammbrücker, isoliert, I _N 25 A, lichtgrau 1 - 3 2002-433 200 (8x25) 1 - 4 2002-434 200 (8x25) 1 - 5 2002-435 100 (4x25) 1 - 6 2002-436 100 (4x25) 1 - 7 2002-437 100 (4x25) 1 - 8 2002-438 100 (4x25) 1 - 9 2002-439 100 (4x25) 1 - 10 2002-440 100 (4x25)		
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm ² lichtgrau 2002-171 200 (8x25)		Steckbarer Leitungsbrücker, ⑤ isoliert, I _N 16 A, Leitungsquerschnitt 1,5 mm ² 60 mm 2009-412 100 (10x10) 110 mm 2009-414 100 (10x10) 250 mm 2009-416 100 (10x10)		Blindmodul, anreihbar, zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen grau 2002-549 100 (4x25)
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm ² dunkelgrau 2002-172 200 (8x25)		Prüfstecker, mit 500mm-Leitung, Ø 2 mm rot 210-136 50		
Kammbrücker, isoliert, ⑤ I _N 25 A, lichtgrau 2-fach 2002-402 200 (8x25) 3-fach 2002-403 200 (8x25) 4-fach 2002-404 200 (8x25) 5-fach 2002-405 100 (4x25) 6-fach 2002-406 100 (4x25) 7-fach 2002-407 100 (4x25) 8-fach 2002-408 100 (4x25) 9-fach 2002-409 100 (4x25) 10-fach 2002-410 100 (4x25)		Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4 mm, farbig sortiert 215-111 50		Prüfabgriff, für max. 2,5 mm ² grau 2009-182 100 (4x25)
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb 2002-115 100 (4x25)		Doppelstock-Beschriftungsadapter, schwenkbar grau 2002-121 50 (2x25)		
Doppelstock-Beschriftungsadapter, schwenkbar grau 2002-121 50 (2x25)		WMB-Multibeschriftungssystem, 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt 793-5501 5		