

Produktinformation

RKMVV/LED - RKMVV/LED A 3-06/2 M

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: mit LED, mit Schraub- oder Rastverschluss: RKMVV/LED

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250529-251294/de/RKMVVA3_006_0200/ui/state

Name	RKMVV/LED
	
	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8 Kupplung, gewinkelt, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (pnp-Schließer), 3-polig, PVC Mantel, Orange, 2 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RKMVV/LED A 3-06/2 M
Bestell-Nr.	11336
Beschreibung	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8 Kupplung, gewinkelt, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (pnp-Schließer), 3-polig, PVC Mantel, Orange, 2 Meter.
Hinweis	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Polzahl	3
Gehäusefarbe	schwarz transluzent
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Art des Steckkontaktes	Kupplung
Ausführung des Gehäuses	gewinkelt
Gewindeart	M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
LED-Anzeige vorhanden	✓
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-40 °C ... 90 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67 / IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU
Kontaktträgermaterial	PA/TPU
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Bemessungsspannung	32 V
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	UL
Kabel	
Kabellänge	2 m
Kabelbezeichnung	06


Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: mit LED, mit Schraub- oder Rastverschluss: RKMWW/LED

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250529-251294/de/RKMWWLA3_006_0200/ui/state


Kabelbeschreibung	Sensor-Anschlussleitung
Farbe des Mantels	orange
Werkstoff des Mantels	PVC
halogenfrei nach EN 50267-2-3	✗
geschirmt	✗
Schweißfunkenfest	✗
Außendurchmesser des Kabels	5,0 mm
Leiteranzahl	3
Leitungsaufbau	3 x 0,34 mm ²
Leiterraufbau	42 x 0,10 mm
Flammwidrigkeit gemäß Norm	nein

Bilder

Zeichnung

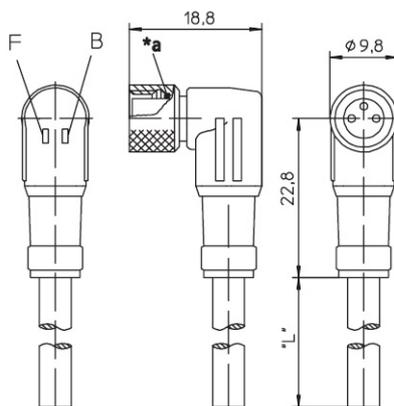

 A pnp-Schließer /
 pnp Normally open =
 gelb-grün / yellow-green



3-polig
3 poles



1 = braun / brown
 3 = blau / blue
 4 = schwarz / black

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Germany
 Telefon: +49 7127/14-1806
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.