


Buchsen

MKU 1

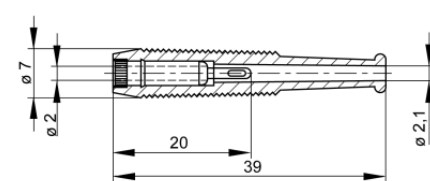

Produkt	MKU 1
Beschreibung	Miniatur-Kupplung Durchmesser 2 mm, isoliert, Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, verzinnt mit Lötanschluss. Biegsame, trittfeste Isolierhülse. Zur Konfektionierung von Anschlussleitungen mit max. 2 mm Außendurchmesser.
Betriebsanleitung	BA206
Artikel-Nr. / *Farbe	9303201xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün  07 weiß Sn
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Kontaktfeder: Kupfer - Beryllium
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-20°C °C bis +60°C °C

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 02.02.2023

Stand: 02.02.2023

2 mm System