


Bestellnummer: 2002-2401
 Produktbeschreibung: 4-Leiter-Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme
 L/L Gehäusefarbe grau ohne Beschriftungsträger Mitten- /
 Seitliche Beschriftung für TS 35 Frontverdrahtung CAGE
 CLAMP®S-Anschluss horizontale Bauform

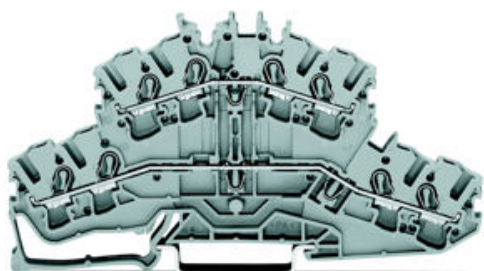

Verpackungseinheit 50 Stück

Anzahl der Ebenen	2
Querschnitt [mm²]	0,25 - 2,5 mm²
Querschnitt [AWG]	22 - 12 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt [mm²]	0,25 - 4 mm²
Querschnitt [AWG]	22 - 12 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	24 A
Nennstrom	28 A
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	8
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Höhe [mm]	52,5 mm
Höhe [inch]	2,067 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in
Tiefe [mm]	104,8 mm



Tiefe [inch]	4,126 in
Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten