


## Produktinformation

### RSMV - RSMV 3-06/2 M

Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder:M8 Steckverbinder:Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder:Stecker:mit Schraubverschluss:RSMV

[http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250525-250527-251099/de/RSMV3\\_006\\_0200/uistate](http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250525-250527-251099/de/RSMV3_006_0200/uistate)


Name	RSMV
	
	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8 Stecker, gerade, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PVC Mantel, Orange, 2 Meter.
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	RSMV 3-06/2 M
Bestell-Nr.	11675
Beschreibung	Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8 Stecker, gerade, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PVC Mantel, Orange, 2 Meter.
Hinweis	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Polzahl	3
Gehäusefarbe	schwarz transluzent
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit
<b>Klassifizierungen</b>	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
<b>Mechanische Daten</b>	
Art des Steckkontaktes	Stecker
Ausführung des Gehäuses	gerade
Gewindeart	M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
LED-Anzeige vorhanden	✘
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur (Wert)	-40 °C ... 90 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU
Kontaktträgermaterial	PA/TPU
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
<b>Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A bei 40°C
Nennspannung	60 V
Bemessungsspannung	63 V
Prüfspannung	1,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
<b>Zulassungen</b>	
Zulassungen	UL
<b>Kabel</b>	
Kabellänge	2 m
Kabelbezeichnung	06
Kabelbeschreibung	Sensor-Anschlussleitung

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Stecker: mit Schraubverschluss: RSMV  
[http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250525-250527-251099/de/RSMV3\\_006\\_0200/ui/state](http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250525-250527-251099/de/RSMV3_006_0200/ui/state)

Farbe des Mantels	orange
Werkstoff des Mantels	PVC
halogenfrei nach EN 50267-2-3	✘
geschirmt	✘
Schweißfunkenfest	✘
Außendurchmesser des Kabels	5,0 mm
Leiteranzahl	3
Leitungsaufbau	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	42 x 0,10 mm
Flammwidrigkeit gemäß Norm	nein

**Bilder**

Zeichnung

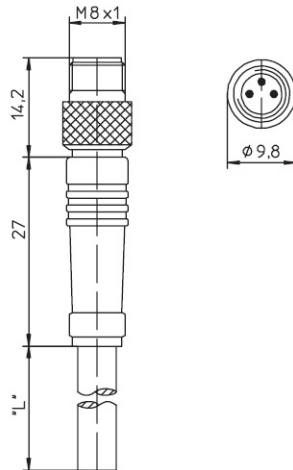

**3-polig  
3 poles**



1 = braun / brown  
 3 = blau / blue  
 4 = schwarz / black

**Belden Deutschland GmbH**  
 Im Gewerbepark 2  
 58579 Schalksmühle  
 Germany  
 Telefon: +49 7127/14-1806  
 E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.