
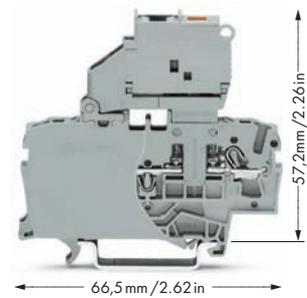


# Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter 2,5 (4) mm<sup>2</sup>, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Serie 2002

BAND 1

0,25 – 2,5 (4) mm<sup>2</sup> | AWG 22 – 12  
 250 V/4 kV/3 ①  
 6,3 A ②  
 Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 in  
 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm<sup>2</sup> | AWG 22 – 12  
 250 V/4 kV/3 ①  
 6,3 A ②  
 Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 in  
 10 – 12 mm / 0.43 in

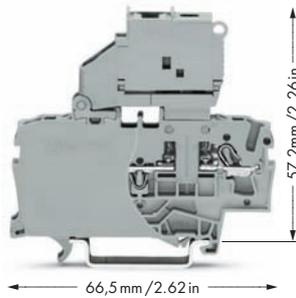

- ① 250 V = Bemessungsspannung  
 4 kV = Bemessungs-Stoßspannung  
 3 = Verschmutzungsgrad  
 (siehe auch Gesamtkatalog W4, Band 1, Kapitel 15)
- ② Nennspannung und Nennstrom werden durch die Leuchtanzeige bzw. Sicherung bestimmt
- ③ Reststrom bei defekter Sicherung:  
 LED 2 mA

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE
<b>Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter,</b> für TS 35,				
für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm	2-Leiter-Sicherungsklemme mit Abschlussplatte, ohne Defekt-Anzeige		2-Leiter-Sicherungsklemmen mit Abschlussplatte, mit Defekt-Anzeige durch LED	
5 x 20 mm	grau <b>2002-1611</b>	50	grau 12 - 30 V ≈ ③ <b>2002-1611/1000-541</b>	50
5 x 20 mm			grau 30 - 65 V ≈ ③ <b>2002-1611/1000-542</b>	50
5 x 20 mm			grau 110 - 250 V ≈ ③ <b>2002-1611/1000-836</b>	50

**Zubehör artikelspezifisch**

	Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick	Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick
	grau <b>2002-991</b> 100 (4x25) orange <b>2002-992</b> 100 (4x25)	grau <b>2002-991</b> 100 (4x25) orange <b>2002-992</b> 100 (4x25)

**Zubehör**

passendes Beschriftungssystem **WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline** (siehe Gesamtkatalog W4 Band 1, Kapitel 14)

	<b>Isolierungs-Stopp</b> , 5 Stück/Strang 200 Stränge  lichtgrau <b>2002-171</b> 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> dunkelgr. <b>2002-172</b> 0,75-1 mm <sup>2</sup> vereinzelt zu verwenden	<b>Isolierungs-Stopp</b> , 5 Stück/Strang 200 Stränge  lichtgrau <b>2002-171</b> 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> dunkelgr. <b>2002-172</b> 0,75-1 mm <sup>2</sup> vereinzelt zu verwenden
	<b>Warnabdeckung</b> , mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen  gelb <b>2002-115</b> 100 (4 x 25) vereinzelt zu verwenden	<b>Warnabdeckung</b> , mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen  gelb <b>2002-115</b> 100 (4 x 25) vereinzelt zu verwenden
	<b>Kammbrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 25 A  2-fach <b>2004-402</b> 200 (8 x 25) 3-fach <b>2004-403</b> 200 (8 x 25) 4-fach <b>2004-404</b> 200 (8 x 25) 5-fach <b>2004-405</b> 100 (4 x 25) : 10-fach <b>2004-410</b> 100 (4 x 25)	<b>Kammbrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 25 A  2-fach <b>2004-402</b> 200 (8 x 25) 3-fach <b>2004-403</b> 200 (8 x 25) 4-fach <b>2004-404</b> 200 (8 x 25) 5-fach <b>2004-405</b> 100 (4 x 25) : 10-fach <b>2004-410</b> 100 (4 x 25)
	<b>Kammbrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 25 A  1 - 3 <b>2004-433</b> 200 (8 x 25) 1 - 4 <b>2004-434</b> 200 (8 x 25) 1 - 5 <b>2004-435</b> 100 (4 x 25) : 1 - 10 <b>2004-440</b> 100 (4 x 25)	<b>Kammbrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 25 A  1 - 3 <b>2004-433</b> 200 (8 x 25) 1 - 4 <b>2004-434</b> 200 (8 x 25) 1 - 5 <b>2004-435</b> 100 (4 x 25) : 1 - 10 <b>2004-440</b> 100 (4 x 25)
	<b>Prüfstecker</b> , mit 500 mm Leitung, 2 mm Ø  rot <b>210-136</b> 50 (5 x 10)	<b>Prüfstecker</b> , mit 500 mm Leitung, 2 mm Ø  rot <b>210-136</b> 50 (5 x 10)