


Buchsen

MSEB 2630 S 1,9 Au

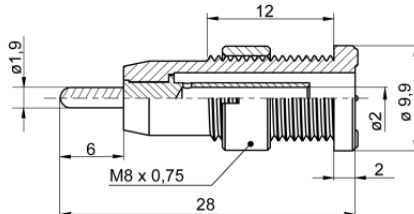

Produkt	MSEB 2630 S 1,9 Au
Beschreibung	Miniatur - Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 2mm, mit 1,9 mm Lötspießanschluss, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 8mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 8mm.
Betriebsanleitung	BA254
Artikel-Nr. / *Farbe	9754597xx 00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 05 braun 06 grau 07 weiß 09 violett 88 gelb grün Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022