

# Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
DIN 46342, Teil 1

# Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
DIN 46342, partie 1

# Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector  
DIN 46342, part 1

## 6,3 mm

**Werkstoff:**

BZ = Bronze  
CU = Kupfer  
MS = Messing  
NS = Neusilber

**Matière:**

BZ = bronze  
CU = cuivre  
MS = laiton  
NS = maillechort

**Material:**

BZ = bronze  
CU = copper  
MS = brass  
NS = german silver

**Oberflächenbehandlung:**

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
sn = verzinkt (8)

**Traitements de surface:**

bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
sn = étamé (8)

**Surface-plating:**

bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
sn = tin-plated (8)


Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

lose / en vrac / in bulk


3867D.68  
(3867D MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


03867D.68  
(03867D MS sn)

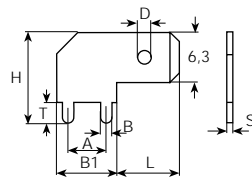


lose  
en vrac  
in bulk

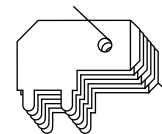

magaziniert  
emmagasiné  
wired

 

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3867C.6( ) MS	3867D.2( ) BZ 3867D.6( ) MS	03867D.2( ) BZ 03867D.6( ) MS	3867D1.6( ) MS	03867D1.6( ) MS	3867L.6( ) MS	3867B.2( ) BZ 3867B.6( ) MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.3
	T 3.2	T 3	T 3	T 3	T 3	T 3	T 3
	H 8	H 9.3	H 9.3	H 9.3	H 9.3	H 13.2	H 12
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	B1 6	B1 6	B1 6	B1 6	B1 6	B1 8	B1 8
	L 12	L 14	L 14	L 15.5	L 15.5	L 10	L 8.2
	D 1.65	D 1.65	D 1.65	D 1.65	D 1.65	D 3	D 1.65
	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1.3
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Stand.-Packg.	1000	1000	2000	1000	2000	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/26	1037/33	1046D	1037/33	1046D1	1037/28	1037/28

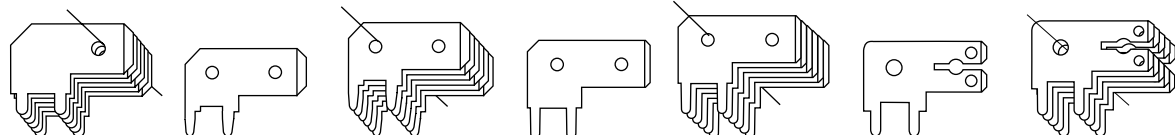

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	03867B.2( ) BZ 03867B.6( ) MS	3868A.6( ) MS	03868A.6( ) MS	3867E.6( ) MS	03867E.6( ) MS	3867K.6( ) MS	03867K.6( ) MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.35	Ø 1.35
	T 3	T 3.5	T 3.5	T 4	T 4	T 3.5	T 3.5
	H 12	H 11.1	H 11.1	H 13	H 13	H 12.5	H 12.5
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	B1 8	B1 6.9	B1 6.9	B1 7	B1 7	B1 8	B1 8
	L 8.2	L 9.1	L 9.1	L 9	L 9	L 8.2	L 8.2
	D 1.65	D 1.65	D 1.65	D 1.65	D 1.65	D 1.65	D 1.65
	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Stand.-Packg.	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1046B	1037/28	1046A	1037/28	1046E	1037/28	1046K