


Datenblatt für MBI 1 Au
 Artikelnummer: 930308700

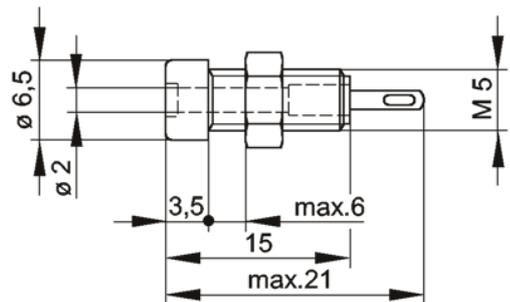

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 930 308-700 |
| Beschreibung: | Miniatur-Buchse, Durchmesser 2 mm, isoliert. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, vergoldet, mit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 5 mm Wandstärke. |
| Typ: | MBI 1 schwarz/black Au |
| System: | 2 mm System |
| Bestellnummer: | 930 308-700 |
| Farbe: | |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Kontaktart: | gefederte Buchse |
| Anschlussart: | löten |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 6 A |
| Durchgangswiderstand: | 4 mOhm |
| Gehäusebefestigung: | schrauben |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Kupfer-Beryllium |
| Kontaktflächenmaterial: | vergoldet |
| Gehäusematerial: | PA |
| Überwurfmuttermaterial: | Messing vernickelt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +60 °C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 HB |
| Zeichnung | |
|  | |