

EU – Konformitätserklärung

EU declaration of conformity

Déclaration de conformité UE

SKS Kontakttechnik GmbH

Neue Schichtstraße 14
09366 Niederdorf

Tel.: +49 (37296) 930-300
Fax: +49 (37296) 930-301
Internet: www.sks-kontakt.de

Die EU-Konformitätserklärung gilt für folgende Produkte:

The EU declaration of conformity applies to the following products:

La déclaration de conformité UE s'applique aux produits suivants:



siehe Artikelliste im Anhang

see article list in the appendix

voir la liste des articles en annexe

Wir bestätigen die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie(n):

We confirm the conformity to the essential requirements of the European directive(s):

Nous confirmons la conformité aux exigences essentielles de la (des) directive(s) européenne(s):

**RoHS 2011/65/EU
(EU) 2015/863**

**RoHS 2011/65/EU
(EU) 2015/863**

**RoHS 2011/65/EU
(EU) 2015/863**

Folgende Norm(en) wurde(n) angewandt:

The following standard(s) was (were) applied:

La (Les) norme(s) suivant(s) a (ont) été appliquée(s):

EN 50581:2012


EN 50581:2012

EN 50581:2012

Angebrachte CE-Kennzeichnung

Affixed CE marking

Marque CE apposée

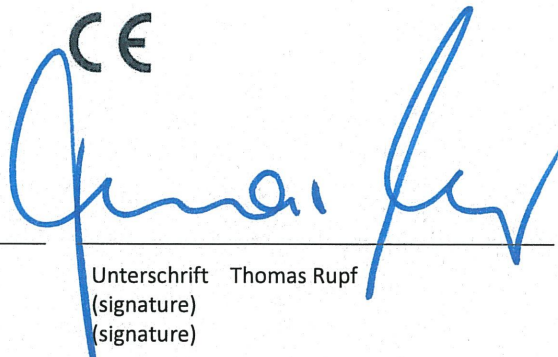

CE

Niederdorf, 13.07.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and date of issue)
(Lieu et date de l'établissement)

Unterschrift Thomas Rupf
(signature)
(signature)

Artikelliste für
EU – Konformitätserklärung
vom 13.07.2018
nach EN 50581:2012

article list for
EU declaration of conformity
from 13.07.2018
according to EN 50581:2012

liste des articles pour
Déclaration de conformité UE
à partir du 13.07.2018
selon EN 50581: 2012

| Artikel-Nr. Article N° | Bezeichnung Description |
|---------------------------|----------------------------|
| 603006001 | AGS 20 |
| 930046XXX | VON 20 |
| 930047XXX | VON 30 |
| 930050000 | VST 20 |
| 930058XXX | VQ 20 |
| 930061XXX | VQ 30 |
| 930099XXX | PK 10 A |
| 9301031XX | PKI 10 A |
| 9301037XX | PKI 10 A Au |
| 930109XXX | KD 10 |
| 930113XXX | KLEPS 30 |
| 930117XXX | PKN 10 B |
| 930120000 | AGF 20 |
| 930122000 | AGF 30 |
| 930126XXX | AK 10 |
| 930136XXX | PKNI 10 B |
| 930144XXX | PKNI 20 B |
| 930147000 | BU 10 |
| 930147700 | BU 10 Au |
| 930160000 | BO 10 |
| 930166XXX | BIL 30 |
| 930166XXX | BIL 30 Au |
| 9301751XX | BUG 10 |
| 9301757XX | BUG 10 Au |
| 9301761XX | BIL 20 |
| 9301767XX | BIL 20 Au |
| 930177000 | BU 20 |
| 930189XXX | KUN 10 |
| 930224XXX | MPB 1 |
| 930268XXX | MPK 1 |
| 9303081XX | MBI 1 |
| 9303087XX | MBI 1 Au |
| 930312000 | MBU 1 |
| 930317XXX | MA 1 |
| 930318XXX | MA 1 Crimp |
| 930320XXX | MKU 1 |
| 930435XXX | VSF 20 |
| 930476001 | AGF 1 |
| 930581000 | VST 100 |
| 930584XXX | KB 2 |
| 930726XXX | BUELA 20 K |
| 9307271XX | BUELA 30 K |
| 9307277XX | BUELA 30 K Au |
| 930729XXX | BSB 20 K |
| 930757XXX | PKI 100 |
| 931272XXX | AGF 2 |
| 931294XXX | BSB 300 |
| 931337000 | MBU 2 |
| 931338001 | MST 201 |
| 931376XXX | PRUEF 1 |
| 931467XXX | KLEPS 2 |
| 931667XXX | BUELA 300 K |
| 931713XXX | PK 110 |
| 931714XXX | PKI 110 |
| 9318041XX | KUN 30 |
| 9318047XX | KUN 30 Au |
| 931824XXX | SLS 10 B |
| 931825XXX | SLS 20 B |
| 932146XXX | AK 2 S |
| 932153XXX | SLS 200 |
| 933844001 | BNC AL 0,64 |
| 9340581XX | MLN 25/1 |
| 9340587XX | MLN 25/1 Au |
| 973369XXX | PRUEF 3 |
| 934157XXX | PL 3 |
| 930585XXX | KB 3 |

| Artikel-Nr. Article N° | Bezeichnung Description |
|---------------------------|--------------------------------|
| 9340591XX | MLN 25/2,5 |
| 9340597XX | MLN 25/2,5 Au |
| 9340601XX | MLN 50/1 |
| 9340607XX | MLN 50/1 Au |
| 9340611XX | MLN 50/2,5 |
| 9340617XX | MLN 50/2,5 Au |
| 9340621XX | MLN 100/1 |
| 9340627XX | MLN 100/1 Au |
| 9340631XX | MLN 100/2,5 |
| 9340637XX | MLN 100/2,5 Au |
| 9340641XX | MLN 150/1 |
| 9340647XX | MLN 150/1 Au |
| 9340651XX | MLN 200/1 |
| 9340657XX | MLN 200/1 Au |
| 9340661XX | MLN 200/2,5 |
| 9340667XX | MLN 200/2,5 Au |
| 934090XXX | MLN SIL 25/1 |
| 934091XXX | MLN SIL 50/1 |
| 934092XXX | MLN SIL 100/1 |
| 934093XXX | MLN SIL 150/1 |
| 934094XXX | MLN SIL 200/1 |
| 9341001XX | LAS N WS |
| 9341007XX | LAS N WS Au |
| 934160XXX | MAL N 4-0,64/100-0,25 |
| 9345071XX | MLN 150/2,5 |
| 9345077XX | MLN 150/2,5 Au |
| 972307XXX | KLEPS 2700 |
| 972416100 | MICRO-SMD CLIP 1 |
| 9725181XX | LAS 30 |
| 9725187XX | LAS 30 Au |
| 973053XXX | KLEPS 60 |
| 973368XXX | PRUEF 2 |
| 973388XXX | SML 100/1 |
| 973501XXX | KLEPS 2 BU |
| 973509XXX | MST 3 |
| 973528XXX | KLEPS 250 |
| 973531XXX | MPS 1 |
| 973582XXX | PB 4 |
| 973584XXX | MA 1 S |
| 973592XXX | KLEPS 3 ST |
| 973594XXX | MVL 2/25 |
| 973595XXX | MVL 2/50 |
| 973596XXX | MVL 2/100 |
| 973599XXX | MZS 4 |
| 973600XXX | MZS 2 |
| 973601XXX | MZS 1 - PRUEF |
| 973604XXX | MKL 0,64/25-0,25 |
| 973644XXX | MLB 25/1 V |
| 973645XXX | MLB 50/1 V |
| 973646XXX | MLB 100/1 V |
| 973647XXX | MLB 200/1 V |
| 973659XXX | PRUEF 2 S |
| 973972XXX | MICRO-KLEPS |
| 973995XXX | MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT |
| 974101188 | Kleps FP 2B |
| 974330000 | SMD Messspinzette TW 120 BAN |
| 974340000 | Kelvin Messleitung TKL 065 BAN |
| 972265XXX | KST WS 14/4 |
| 972267XXX | KST 14/4 |
| 930319XXX | MA 2 VA |
| 938110XXX | MVL F 2/10 |
| 938115XXX | MVL F 2/25 |
| 938120XXX | MVL F 2/50 |
| 938125XXX | MVL F 2/100 |
| 938420XXX | MSTF 2 |
| 938441000 | MBU 10 |