
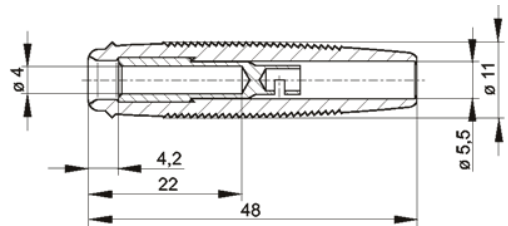


Datenblatt für KUN 30 Au
 Artikelnummer: 931804700



| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 931 804-700 |
| Beschreibung: | Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm ² Leiterquerschnitt. Buchse Messing vergoldet. |
| Typ: | KUN 30 schwarz/black Au |
| System: | 4 mm System |
| Bestellnummer: | 931 804-700 |
| Farbe: | |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 4 mm |
| Kontaktart: | gefederter Stift |
| Anschlussart: | löten |
| Litzenaufbau: | 42 x 0,1 |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Durchgangswiderstand: | 2 mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktflächenmaterial: | vergoldet |
| Kontaktträgermaterial: | PA |
| Gehäusematerial: | PVC-P |
| Überwurfmuttermaterial: | AuCo _{0,2} |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +70 °C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 V-2 |
| Zeichnung | |
| |  |