


Buchsen

KUN 30 Au

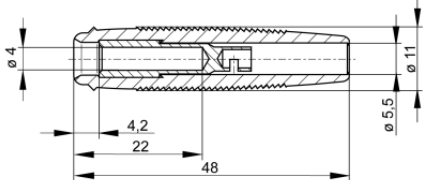

Produkt	KUN 30 Au
Beschreibung	Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm ² Leiterquerschnitt. Buchse aus Messing vergoldet.
Betriebsanleitung	BA405
Artikel-Nr. / *Farbe	9318047xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 07 weiß Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 26.07.2023

Stand: 26.07.2023

4 mm System