


Buchsen

MSEB 2600 G M3 Au

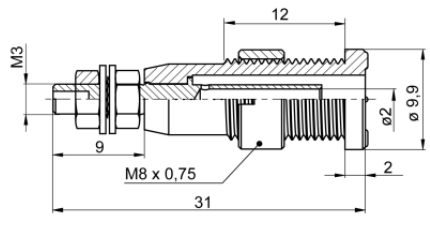

Produkt	MSEB 2600 G M3 Au
Beschreibung	Miniatur - Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 2mm, mit M3 Schraubanschluss und Lötanschluss, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 8mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 8mm.
Betriebsanleitung	BA254
Artikel-Nr. / *Farbe	9754547xx  Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	M3 Gewinde, Lötanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
 Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022