


Buchsen

MSEB 2610 F 2,8 Au

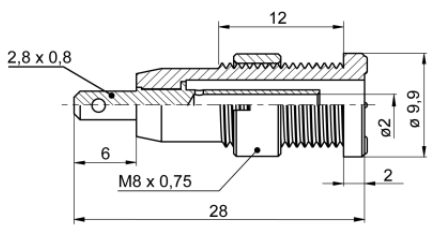

Produkt	MSEB 2610 F 2,8 Au
Beschreibung	Miniatur-Sicherheits-Einbaubuchse, Ø=2mm, Messing vergoldet. Flachsteckanschluss 2,8x0,8mm nach DIN 46244. Zum Einabu in Schalttafeln und Gerätechassis bis 8mm Wandstärke. Einbauöffnung: Ø=8mm.
Betriebsanleitung	BA254
Artikel-Nr. / *Farbe	9754557xx 00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 05 braun 06 grau 07 weiß 09 violett Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
 Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022