


Buchsen

KD 10

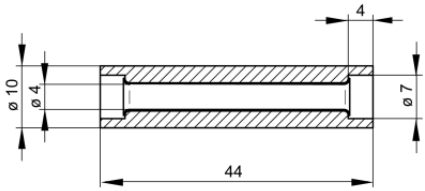

Produkt	KD 10
Beschreibung	Isolierte Kupplung mit einem verzinnnten Messingrohr für zwei Stecker, Durchmesser 4 mm.
Betriebsanleitung	BA407
Artikel-Nr. / *Farbe	9301091xx ● 00 schwarz ● 01 rot Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinnt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 14.12.2022

Stand: 14.12.2022

4 mm System