

PTSM 0,5/ 2-P-2,5

Artikelnummer: 1778832

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778832>

Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V,
Rastermaß: 3 mm, Metalloberfläche: verzinkt

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------|-----------------------------|
| EAN | 4046356530040 |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung |
| Verkaufsgruppe | E430 |
| VPE | 250 stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Gewicht/Stück | 0,000744 KG |

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten**Maße / Pole**

| | |
|-----------|--------|
| Rastermaß | 2,5 mm |
| Maß a | 2,5 mm |
| Polzahl | 2 |

Technischen Daten

| | |
|--------------------------------|--------|
| Isolierstoffgruppe | I |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung (III/2) | 160 V |
| Bemessungsspannung (II/2) | 320 V |
| Anschluss gemäß Norm | EN-VDE |
| Nennstrom I_N | 6 A |
| Nennspannung U_N | 100 V |
| Nennquerschnitt | 0,5 mm ² |
| Belastungsstrom maximal | 6 A |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Abisolierlänge | 6 mm |

Anschlussdaten


| | |
|---|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 0,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 0,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 0,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 20 |

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---------|-------------|--|
| 1205202 | SZS 0,4X2,0 | Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 1,5 mm ² -Anschlussquerschnitt, Klingbreite: 2,5 mm, ohne Approbationen |

Zeichnungen

Maßzeichnung

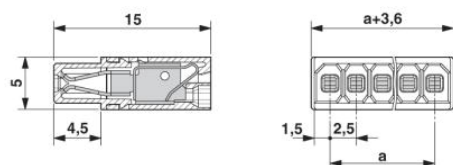

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten