


Buchsen

BU 10 Au

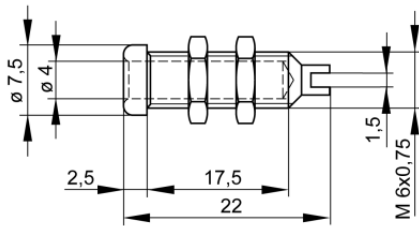

Produkt	BU 10 Au
Beschreibung	Blanke Buchse, Durchmesser 4 mm, Messing, vergoldet mit Lötanschluss und M6 Gewinde. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 11 mm Wandstärke.
Betriebsanleitung	BA403
Artikelnummer	930147700 Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	M6 Gewindebolzen, Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System