


Buchsen

PK 10 A

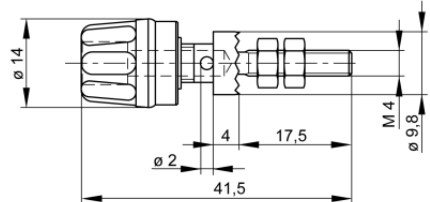

Produkt	PK 10 A
Beschreibung	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Betriebsanleitung	BA403
Artikel-Nr. / *Farbe	9300991xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün  05 braun  06 grau  07 weiß  09 violett  88 gelb grün Ni
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System