


Buchsen

BUG 10 Au

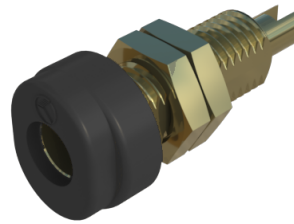

Produkt	BUG 10 Au
Beschreibung	Buchse mit ovalem Isolierkopf, Ø 4mm aus Zinkdruckguss vergoldet, mit M6 Gewinde und Lötanschluss. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 8mm Wandstärke.
Betriebsanleitung	BA403
Artikel-Nr. / *Farbe	9301757xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 07 weiß Au
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	M6 Gewindebolzen, Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	SKS_ZINKDRUCKGUSS-VERZINNT
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +85 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 24.08.2022

Stand: 24.08.2022

4 mm System