

VS-08-M12MS-10G-P SCO

Artikelnummer: 1417430

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1417430>

M12-Steckverbinder, CAT6_A, Stecker, gerade, 8-polig, geschirmt, für
Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm



Kaufmännische Daten

EAN	4046356530699
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
Verkaufsgruppe	D124
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Gewicht/Stück	0,22222 KG

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten


Nennstrom I_N	0,5 A
Nennspannung U_N	48 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Allgemeine Kennwerte

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PP
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Piercecon [®]
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	26
Steckzyklen	≥ 100
Kabeldurchmesser	4 mm ... 8 mm
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6 _A

Zeichnungen


Maßzeichnung

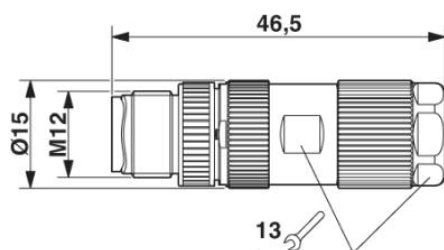

Maßbild: M12-Stecker

Schemazeichnung

Polbild Stecker M12, 8-polig, Ansicht Stiftseite

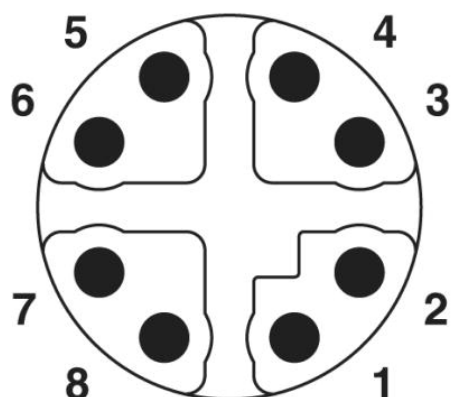

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten