

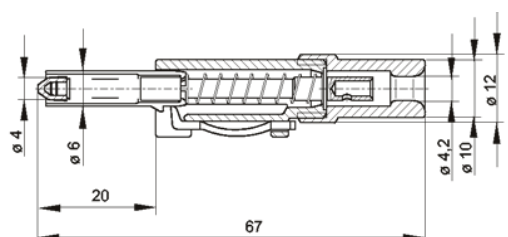


Datenblatt für SLS 10 B  
 Artikelnummer: 931824100



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung:</b>    | Bestellnummer: 931 824-100   |
| <b>Beschreibung:</b>           | Bananenstecker berührungsgeschützt, konfektionierbar mit Lötanschluss bis 2,5 mm <sup>2</sup> , isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm. |
| <b>Typ:</b>                    | SLS 10 B schwarz/black   |
| <b>System:</b>                 | 4 mm SchiebehülSENSsystem  |
| <b>Bestellnummer:</b>          | 931 824-100  |
| <b>Farbe:</b>                  |   |
| <b>weitere Farbvarianten:</b>  |   |
| <b>Technische Daten</b>        |  |
| <b>Stiftdurchmesser:</b>       | 4 mm mit Lamellenfeder   |
| <b>Kontaktart:</b>             | gefederter Stift   |
| <b>Anschlussart:</b>           | löten  |
| <b>Litzenaufbau:</b>           | 42 x 0,1   |
| <b>Bemessungsspannung:</b>     | DC 60 V  |
| <b>Bemessungsstrom:</b>        | 30 A   |
| <b>Durchgangswiderstand:</b>   | 5 mOhm   |
| <b>Werkstoff</b>               |  |
| <b>Kontaktmaterial:</b>        | Kupfer-Beryllium   |
| <b>Kontaktflächenmaterial:</b> | vernickelt   |
| <b>Kontaktträgermaterial:</b>  | PA   |
| <b>Gehäusematerial:</b>        | POM  |
| <b>Überwurfmuttermaterial:</b> | Zn Al/Ni   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>    |  |
| <b>Temperaturbereich:</b>      | -25 °C bis +80 °C  |
| <b>Brennbarkeitsklasse</b>     |  |
| <b>Gehäuse:</b>                | 94 HB  |
| <b>Zeichnung</b>               |  |
|                                |    |