


Buchsen

KUN 10

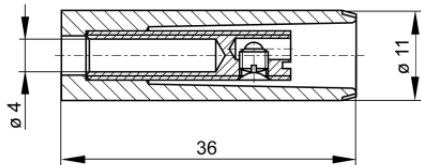

Produkt	KUN 10
Beschreibung	Isolierte Kupplung für einem 4 mm Stecker sowie Schraubanschluss bis 1,5mm ² Leiterquerschnitt. Buchse Messing verzinkt. Die Buchse wird in den Isoliergriff eingeschraubt.
Betriebsanleitung	BA404
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot Sn
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinkt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System