


Buchsen

MPB 1

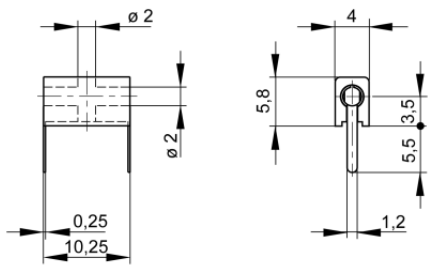

Produkt	MPB 1
Beschreibung	Miniatur-Prüfbuchse Durchmesser 2 mm, Abmessungen nach DIN 41649. Geeignet für gedruckte Schaltungen zum Messen und Prüfen während des Betriebes. Kontaktfeder aus Federbronze verzinkt. Prüfbuchse mit horizontaler und vertikaler Steckrichtung.
Betriebsanleitung	BA204
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot Sn
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Kontaktfeder: Bronze
Gehäusematerial	PC
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-20 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

2 mm System

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 15.06.2022

Stand: 15.06.2022