


Stecker

SLS 20 B

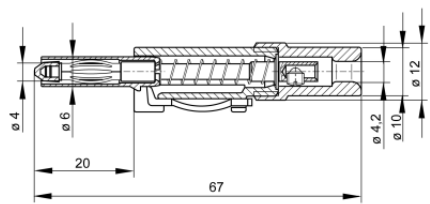

Produkt	SLS 20 B
Beschreibung	Berührungsgeschützter Stecker mit konfektionierbaren Schraubanschluss für Leitungen bis zu 1,5mm². Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4mm *Für diesen Typ gilt 150 VDC, CAT II; nach IEC / EN 61010-031 Punkt 6.4.2; zulässig für Geräte, die mit Anschlüssen ausgestattet sind, die keine vollumhüllten Steckverbinder aufnehmen können.
Betriebsanleitung	BA413
Artikel-Nr. / *Farbe	9318251xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün  07 weiß  Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	POM
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +80 °C

4 mm Schiebebehülsensystem

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
---	----

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022