 
 

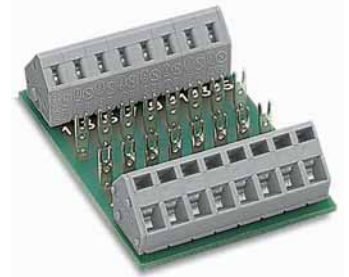


	Baustein mit 2 x 8 Bohrungen Bohrlochdurchmesser 1 mm Rastermaß 3,83 mm x 16 mm	Baustein mit 2 x 8 Lötstützpunkten Rastermaß 5 mm x 12 mm
--	--	---

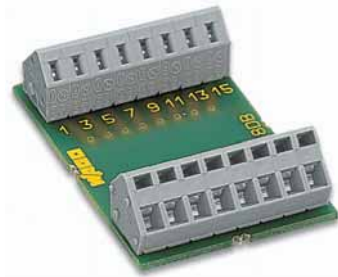

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE
Baustein zum Selbstbestücken	289-102	1	289-131	1

Technische Daten				
Betriebsspannung	AC/DC 250 V		AC/DC 250 V	
Nennstrom	3 A		3 A	
Zul. Umgebungstemperatur	-25 °C ... +40 °C		-25 °C ... +40 °C	
Abmessungen inkl. Montagesockel und Kombifüßen (mm) B x H x T	42,5 x 32 x 62,5		42,5 x 32 x 62,5	
Anschlusstechnik	Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35 CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)		Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35 CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)	
Querschnitte	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12		0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12	
Abisolierlängen	5 ... 6 mm / 0.22 in		5 ... 6 mm / 0.22 in	

Zubehör	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE
Montagesockel, für Schraubbefestigung oder Schienenmontage (mit anrastbaren Kombifüßen) Kombifüße separat bestellen	288-001	1	288-001	1
Kombifuß, anrastbar, passend zu TS 15, TS 32 und TS 35 (siehe auch Seite 258)	288-002	10	288-002	10