




■ Isolierhülsen 0,5 - 6 mm²

- Für nicht isolierte Flachsteckverbindungen

Werkstoff

- siehe unten stehende Tabelle

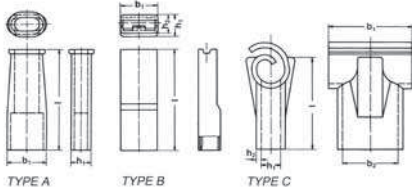

Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Farbe	Nenngröße nach DIN	für Artikel-Nr.	Type	Abmessung mm			Isolierstoff	Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.
						l	b1	h1			
0,5-1	2755	□	2,8	1825,18251,18251A, 18201,18201A	A	20,0	6,5	4,0	PE	0,015	100
0,5-1,5	2760	□	4,8	18202,18203	A	20,0	7,0	5,0	PE	0,015	100
1,5-2,5	2765	■	4,8	18302,18303	A	20,0	9,5	5,5	PE	0,025	100
0,5-2,5	2770	□	6,3	1720,1730	A	23,0	12,5	8,5	PE	0,035	100
	2775	□	6,3	1820,1830	A	25,0	9,5	5,0	PE	0,030	100
0,5-4	2780	□	6,3	1720,1730,1820,1830	A	25,0	9,5	6,0	PE	0,030	100
0,5-6	2785	□		1720,1730,1750,2720, 2730,2750	B	24,5	9,2	5,6	PA	0,055	100
	2790	□		3720,3725,3735	C	15,0	13,5	3,1	PVC	0,060	100